


特点

- 不易松脱
- 易燃性等级
UL94V-2
- 螺钉安装电缆扎带

RS PRO 本色尼龙螺钉安装电 缆扎带， 113mm x 2.5 mm

RS 库存号： 601-079

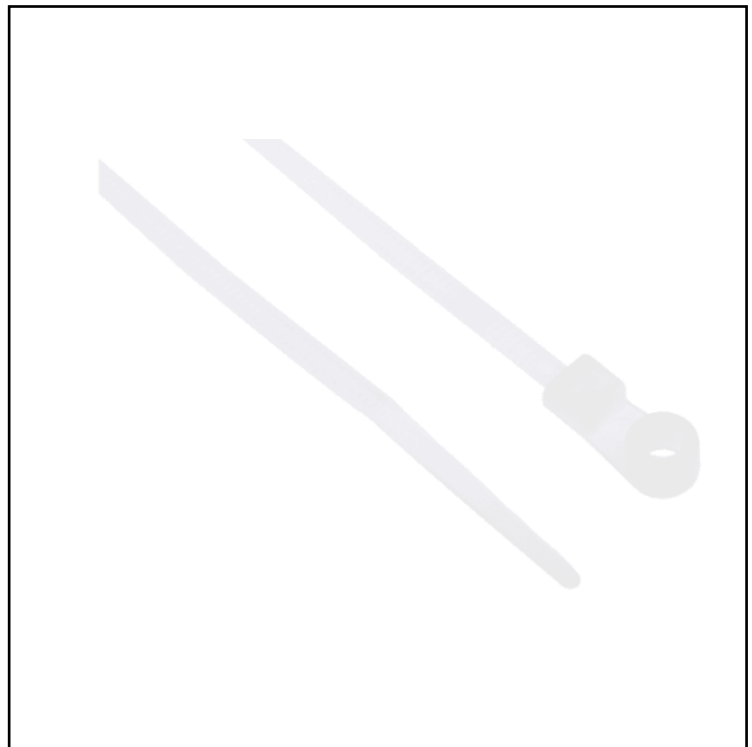

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 螺钉安装电缆扎带是用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线。这些电缆扎带由尼龙 66 (也称为尼龙 6.6) 制成，是一体式自锁紧固件。它们的功能与带子一样，可保持电缆的整洁，有多种尺寸和长度可供选择。

此电缆扎带的设计包括螺钉安装孔，适用于捆绑电缆或组件，并使用螺钉固定到位。这些尼龙电缆扎带应该是每个工具套件中必不可少的部分。RS PRO 系列多种多样，有各种长度，宽度和尺寸可满足您的所有要求。

一般规格

| | |
|--------|-----------------------|
| 类型 | 螺钉安装 |
| 颜色 | 自然 |
| 材料 | 尼龙 66 |
| 应用 | 电缆管理 家庭 /DIY 花园 |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最高工作温度 | 85°C |
| 火灾行为 | 阻燃 |
| 数量 | 100 |

机械规格

| | |
|---------|-------|
| 长度 | 113mm |
| 宽度 | 2.5mm |
| 拉伸强度 | 78.4N |
| 最大捆绑包强度 | 25mm |

认证

| | |
|------|---|
| 符合标准 | UL 94 V-2 , cURus , ABS , DNV , 符合 RoHS |
|------|---|



RS 601-079

