



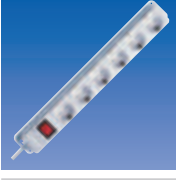

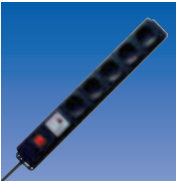




Steckdosenleisten UNOversal, Zuleitung 1,4 m Ho5VV-F3G1,5mm²

Multiple socket outlet UNOversal, cable 1,4 m Ho5VV-F3G1,5mm²

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>		Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 3fach, Maße: 213,5 mm lang, Befestigungsabstand 197,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 3-way length: 213,5 mm fixation distance: 197,5 mm</i></p>	weiß <i>white</i>	1270.0201.3	4008224239431	4
	anthrazit <i>anthracite</i>	1270.1501.3	4008224458795	4
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 4fach, Maße: 265,5 mm lang, Befestigungsabstand 249,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 4-way length: 265,5 mm fixation distance: 249,5 mm</i></p>	weiß <i>white</i>	1271.0201.6	4008224239479	4
	anthrazit <i>anthracite</i>	1271.1501.6	4008224458863	4
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 3-fach, Zuleitung H 05 VV-F3G1,5mm² Maße: 213,5 mm lang, Befestigungsabstand 197,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 3-way cable H 05 VV-F3G1,5mm² length: 213,5 mm, fixation distance: 197,5 mm</i></p>	3 m weiß <i>3 m white</i>	1274.8501.4	4008224458818	1
	5 m weiß <i>5 m white</i>	1274.9401.0	4008224458832	1
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 3-fach mit 2-polig beleuchtetem Schalter, Maße: 265,5 mm lang, Befestigungsabstand 249,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 3-way with illuminated 2-pole switch length: 265,5 mm, fixation distance: 249,5 mm</i></p>	weiß <i>white</i>	1275.0201.8	4008224239455	4
	anthrazit <i>anthracite</i>	1275.1501.8	4008224458856	4
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 6-fach mit 2-polig beleuchtetem Schalter, Maße: 421,5 mm lang, Befestigungsabstand 405,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 6-way with illuminated 2-pole switch length: 421,5 mm, fixation distance: 405,5 mm</i></p>	weiß <i>white</i>	1273.0201.2	4008224239493	4
	anthrazit <i>anthracite</i>	1273.1501.2	4008224458917	4
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 3-fach mit Geräteschutz-Überspannungsfiler SAFETRONIC® und 2-polig beleuchtetem Schalter, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, Maße: 265,5 mm lang, Befestigungsabstand 249,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 3-way with overvoltage filter SAFETRONIC® with illuminated 2-pole switch, optical and acoustic overvoltage indicator in case of a fault, length: 265,5 mm, fixation distance: 249,5 mm</i></p>	anthrazit <i>anthracite</i>	1279.1501.0	4008224493727	2
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 5-fach mit Geräteschutz-Überspannungsfiler SAFETRONIC® und 2-polig beleuchtetem Schalter, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, Maße: 421,5 mm lang, Befestigungsabstand 405,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 5-way with overvoltage filter SAFETRONIC® with illuminated 2-pole switch, length: 421,5 mm fixation distance: 405,5 mm</i></p>	weiß <i>white</i>	1280.0201.3	4008224524216	1
	anthrazit <i>anthracite</i>	1280.1501.4	4008224493734	1
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 1+4-fach Master-Slave mit Geräteschutz-Überspannungsfiler , SAFETRONIC® optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, Maße: 421,5 mm lang, Befestigungsabstand 405,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet MULTiversal1+4-way Master-Slave with overvoltage filter SAFETRONIC® optical and acoustic overvoltage indicator in case of a fault, length: 421,5 mm fixation distance: 405,5 mm</i></p>	anthrazit <i>anthracite</i>	1281.1501.7	4008224458993	1
 <p>Steckdosenleiste UNOversal 1+4-fach Master-Slave Maße: 421,5 mm lang, Befestigungsabstand 405,5 mm</p> <p><i>Multiple socket outlet UNOversal 1+4-fold Master-Slave length: 421,5 mm, fixation distance 405,5</i></p>	anthrazit <i>anthracite</i>	1281.0501.0	4008224515986	1