

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2816.2D90.003



<https://rs-online.eao.com/component/45-2816.2...>

お客様の製品:



45-2816.2D90.003 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ロング

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - レスト - モメンタリ
スイッチング ポジション:	3ポジション
スイッチング角度:	45° 左 / 45° 背面 / -45° ... +45°
機械的寿命:	操作回数100万回
使用周波数:	1 800/h
重量:	0.052 kg

周辺条件


IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：10 ~ 500Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 照光オプション, 白, ロング, 丸形, 銀, メタル, オルタネイト - レスト - モメンタリ, IP66、IP67、IP69K
ハウジング 材質:	メタル
ヒント:	ロングレバーの外径 44.8 mm
スイッチングポジション:	

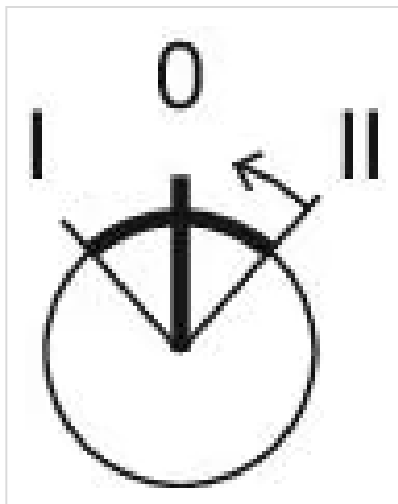

配線図:

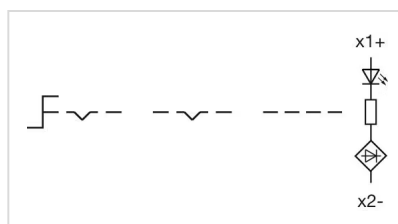

マウントカットアウト:



寸法図:

