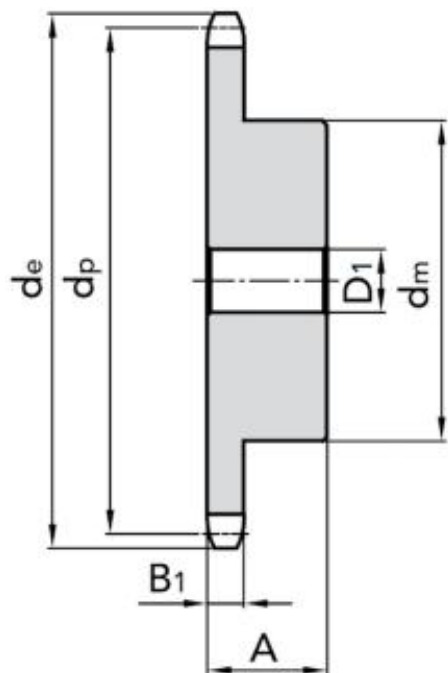


14112025

1/2in x 5/16in - Pignoni per catena in acciaio inox

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Passo (PITCH)	1/2" x 5/16"
Numero di denti (T)	25
de (DE) mm	106.20
Numero di parte (CODE)	14112025
dp (DP) mm	101.33
dm (DM) mm	70
D1 (D1) mm	14
A (A) mm	28
Larghezza dente pignoni B1 (B1) mm	7.2
Raggio del dente r3 (R3) mm	13
Larghezza del raggio C (C) mm	1
Peso (WEIGHT) kg	1.01
Material (MAT)	ACCIAIO INOX AISI 304 L