

77 72 115


Elektronik-Seitenschneider



- Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette
- Schneidhärte ca. 60 HRC



Artikel-Nr.	77 72 115
EAN	4003773028000
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	7
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	0,3 - 0,8
B mm	10,5
D mm	6,0
A mm	9,5
Länge mm	115
Gewicht netto g	69

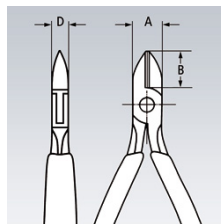

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

