

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2530.1910.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2530.1...>

お客様の製品:

---



## 45-2530.1910.000 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	黒
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

### 機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローマークスイッチングエレメント
リリースタイプ:	プルリリース
機械的寿命:	50万回操作

使用周波数: 最大 1 800/h

重量: 0.028 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 黒, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, プルリリース


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

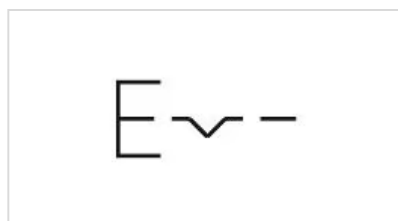

マウントカットアウト:

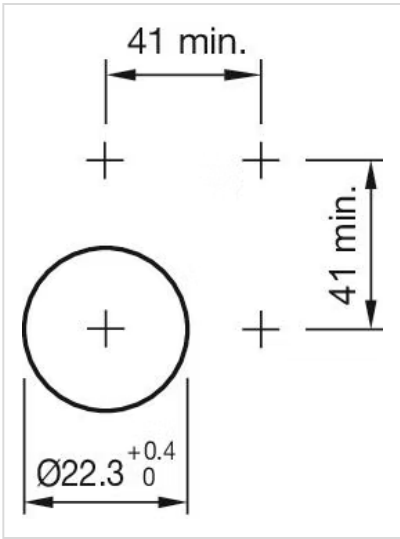

寸法図:

