


特点

- 镀锡铜
- 硅树脂橡胶绝缘
- 各种电线尺寸
- 玻璃和丙烯酸编织层

RS Pro 环境电线 1.5 mm² csa 、 25m 卷装

RS 号: 776-1991

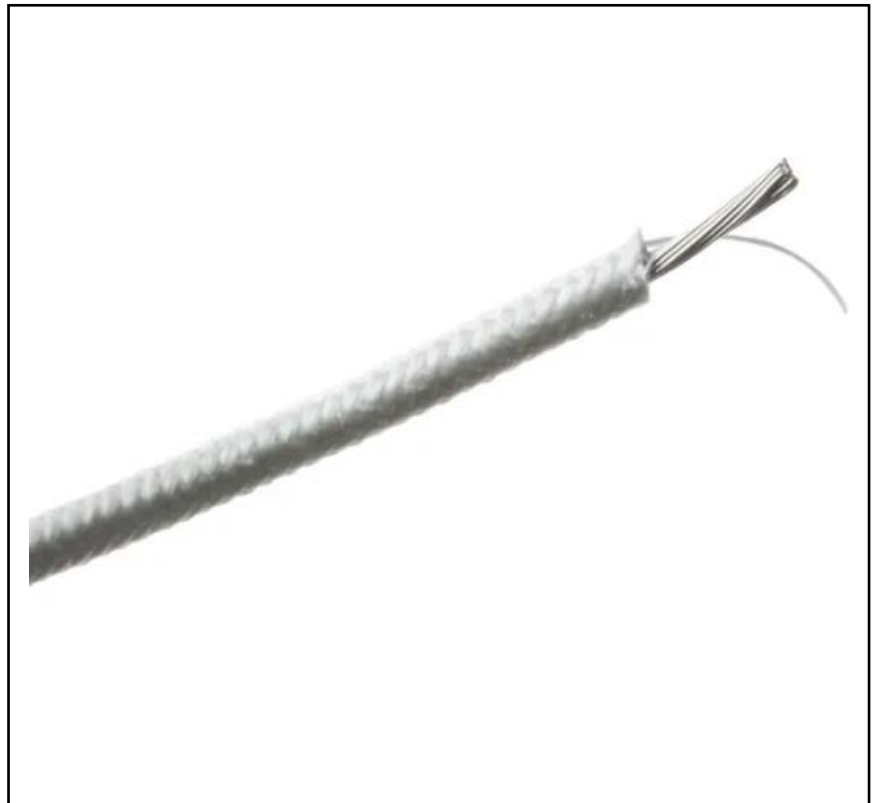

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供一系列恶劣环境电缆。适用于高温或容易溅出液体或油类的区域。由于采用丙烯酸和玻璃纤维编织层，这些电线是恶劣环境应用的理想选择。所有型号均高度可靠且质量极佳。

一般规格

绝缘材料	硅橡胶
耐受	火焰
芯线束	30/0.25mm
火灾行为	阻燃、低烟、无卤（len）
导线材料	退火铜
绞线数	30
应用	建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站

电气规格

额定电压	300V 至 500V
额定电流	16A
绝缘电阻	最小 > 200 g Ω x cm。
抗辐射性	最高 20 x 10 ⁶ （含）j/kg。（最多 20 姆拉）
电缆标记	符合 din de de 0293
测试电压	2000 vac 50 hz

机械规格

横截面积	1.5mm ²
长度	25m
外径	2.9mm
屏蔽类型	玻璃编织层
绞线尺寸	0.25mm
铺放方向	左绞线
铺层长度	12 – 18 d 、 标称 14 d
绞线	30/0.25mm

操作环境规格

最低工作温度	-60°C
最高工作温度	200°C
工作温度范围:	-60°C 至 200°C
Peak	+250 °c 短时间内

认证

合规性 / 认证	csa 、 rohs 合规性证书
符合标准	VDE

