




Fiche technique
Raccord coulissant
0314G

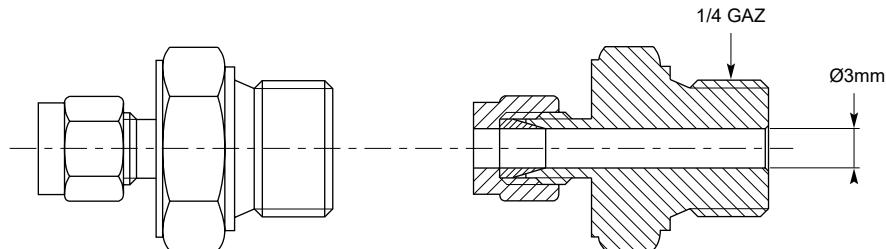

Référence : 0314G

Description du produit : Raccord coulissant Ø3mm 1/4 Gaz - Inox 316

Détail du produit : Raccord coulissant Ø3mm 1/4 Gaz - Inox 316
Pour fixation de sonde de température de Ø3mm
Traversé de cloison étanche


SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type d'accessoire :	raccord coulissant pour thermocouple
Utilisation avec :	sonde thermocouple de 3mm
Diamètre de la sonde :	3mm
Connexion du procédé :	1/4 GAZ



Raccord coulissant

Étanche, Inox, BSP, NPT ou métrique

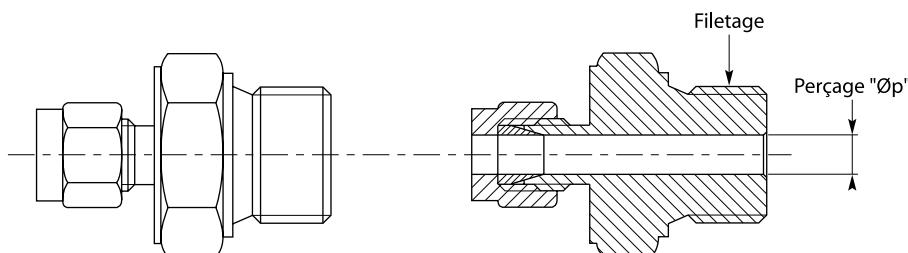

Le raccord coulissant permet un raccordement étanche d'un capteur de température par l'intermédiaire de bagues olives acier inox serties lors du serrage

Pression maximale : 250 bar

Option : bague PFA (Pression maxi. : 15 bar)

Références - Filetage Métrique

$\varnothing p$	M6x100	M8x100	M8x125	M10x100	M10x150	M12x100	M12x150	M12x175	M14x200	M16x150	M18x100	M18x150	M22x150
1	01M6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	015M6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	03M8100	03M8125	03M10100	-	-	03M12150	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	06M10100	06M10150	06M12100	-	06M12175	06M14200	06M16150	06M18100	06M18150
8	-	-	-	-	-	-	08M12100	-	-	-	-	08M18150	-

Références - Filetage BSP conique

$\varnothing p$	1/16" B	1/8" B	1/4" B	3/8" B	1/2" B	3/4" B	1" B
1	01116B	0118B	0114B	-	-	-	01100B
1,5	015116B	01518B	01514B	-	-	-	-
2	02116B	0218B	-	-	-	-	-
3	-	0318B	0314B	-	0312B	-	-
4	-	0418B	0414B	-	-	-	-
4,5	-	-	04514B	-	04512B	-	-
6	-	0618B	0614B	0638B	0612B	0634B	06100B
8	-	-	0814B	-	0812B	0834B	-
10	-	-	-	-	1012B	-	-
17	-	-	-	-	1712B	-	17100B
21	-	-	-	-	-	2134B	21100B

Références - Filetage NPT

$\varnothing p$	1/16" NPT	1/8" NPT	1/4" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	3/4" NPT	1" NPT
1	01116N	0118N	0114N	-	-	-	-
1,5	015116N	01518N	01514N	-	-	-	-
2	02116N	0218N	-	-	-	-	-
3	-	0318N	0314N	0312N	-	-	-
4	-	0418N	0414N	-	0438N	-	-
4,5	-	-	04514N	04512N	-	-	-
5	-	0518N	-	-	-	-	-
6	-	0618N	0614N	0612N	0638N	0634N	06100N
8	-	-	0814N	0812N	-	0834N	-
10	-	-	-	1012N	-	-	-
12	-	-	-	1212N	-	-	-
15	-	-	-	1512N	-	-	-
16	-	-	-	1612N	-	-	-
17	-	-	-	1712N	-	-	-
21	-	-	-	-	-	2134N	21100N



\varnothing de passage

Réf. PTFE OLIVE \varnothing

Bague PFA

Pression maxi. : 15 bar

Diamètre disponible : 1, 1,5, 3, 4,5, 6, 8, 10 et 12

Note : les références colorées sont disponibles sur stock.