

HALOPIN ECO 33 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Halogenlampen mit G9-Sockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Esstischbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	33.00 W
Nennspannung	230.0 V
Bemessungsleistung	33.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
-----------	-------

Abmessungen & Gewicht

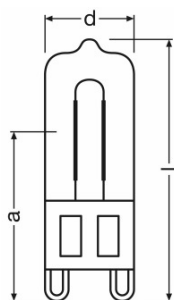

Durchmesser	14.0 mm
Länge	43.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Gesamtlänge	43.0 mm
Außenkolben	T13,3

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	33 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
Bestellnummer	66733 ECO 33W 2

Lichtverteilung

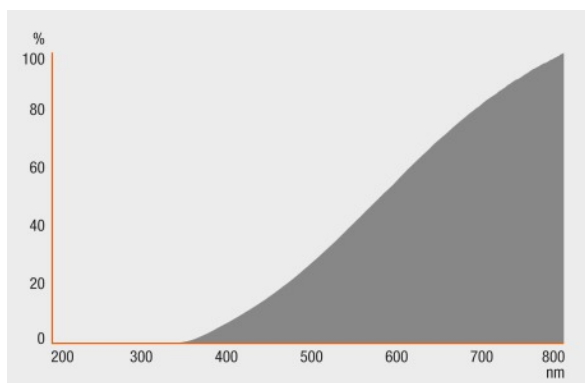

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321208675	HALOPIN ECO 33 W 230 V G9	Versandschachtel 20	118 mm x 64 mm x 144 mm	1.09 dm ³	136.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.