


Designation

ROUE ACIER Ø60MM, GORGE RONDE Ø10, CHARGE 100KG

CODE ARTICLE

4330601

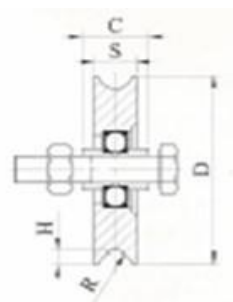

	4 330 601
Diamètre Ø	Ø60 mm
Largeur sur bagues C	24 mm
Profondeur de gorge H	5mm
Largeur de roue S	17 mm
Gorge	Ronde Ø10 mm
Roulement à billes	1, en position centrale, type 6001 2RS
Boulon	Vis métal H M10x45mm + Ecrou M10
Capacité de charge	100 Kg
Matière	Acier décolleté, zinguage de protection
Poids unitaire	0,3 kg

DESCRIPTION :

Roue en acier zingué, gorge ronde. Un roulement à billes central.

Deux bagues acier d'appui sur roulement à billes. Boulon M10x45mm.

APPLICATIONS :

Accessoires de portail. A boulonner sur le chassis du portail; à l'intérieur du tube.

Destiné à rouler sur un rail rond.

Peut servir de poulie.