

# FICHE TECHNIQUE



Rampe d'accès  
Light duty ramp


<b>Gamme / Range</b>	SIGN
<b>Référence / Reference</b>	ADJ 700
<b>Code usine</b>	NL
<b>Douane / Customs</b>	39269097
<b>EAN</b>	3321369972089

<b>Longueur / Length</b>	850 mm
<b>Largeur / Width</b>	700 mm
<b>Hauteur / Height</b>	175 mm
<b>Poids / Weight</b>	5,0 kg
<b>Jusqu'à / Up to</b>	180 kg
<b>Fabriqué en / Made of</b>	Polyéthylène / Polyethylene
<b>Coloris / Color</b>	Noir / Black

**DESCRIPTION :**

- Rampe d'accès mobile
- Avec poignée de transport
- Fabriquée en polyéthylène
- Coloris noir
- Supporte jusqu'à 180 kg
- Surface antidérapante
- Peut être utilisée sur des rebords de différentes hauteurs

**EMBALLAGE :**

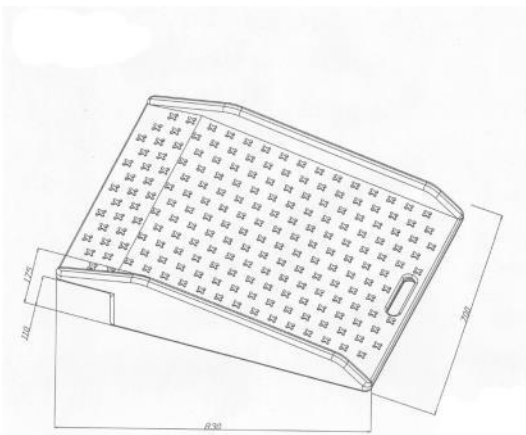

**DESCRIPTION :**

- Ramp with handle
- Made of polyethylene
- Color : black
- Can support up to 180 kg
- Non slippy surface
- Can be used on edges of different heights

**PACKING :**

- Individual



<b>UVC/Consumer sales unit</b>	1	
<b>Carton / Cardboard box</b>	850 x 710 x 190 mm	
<b>Hauteur palette / Pallet height</b>	1,2 m	1,8 m
<b>Cartons par couche / Boxes per layer</b>		
<b>Couches par palette / Layers per pallet</b>		
<b>Cartons par palette / Boxes per pallet</b>	6	10
<b>Produits par palette / Products per pallet</b>	6	10
<b>Poids palette net / Pallet net weight</b>	39 kg	66 kg
<b>Poids palette brut / Pallet gross weight</b>	59 kg	86 kg

ADJ 700



3 321369 972089