


E12789



Répartiteur en H

ZDO3E050MSS0000-00STGE050MSS

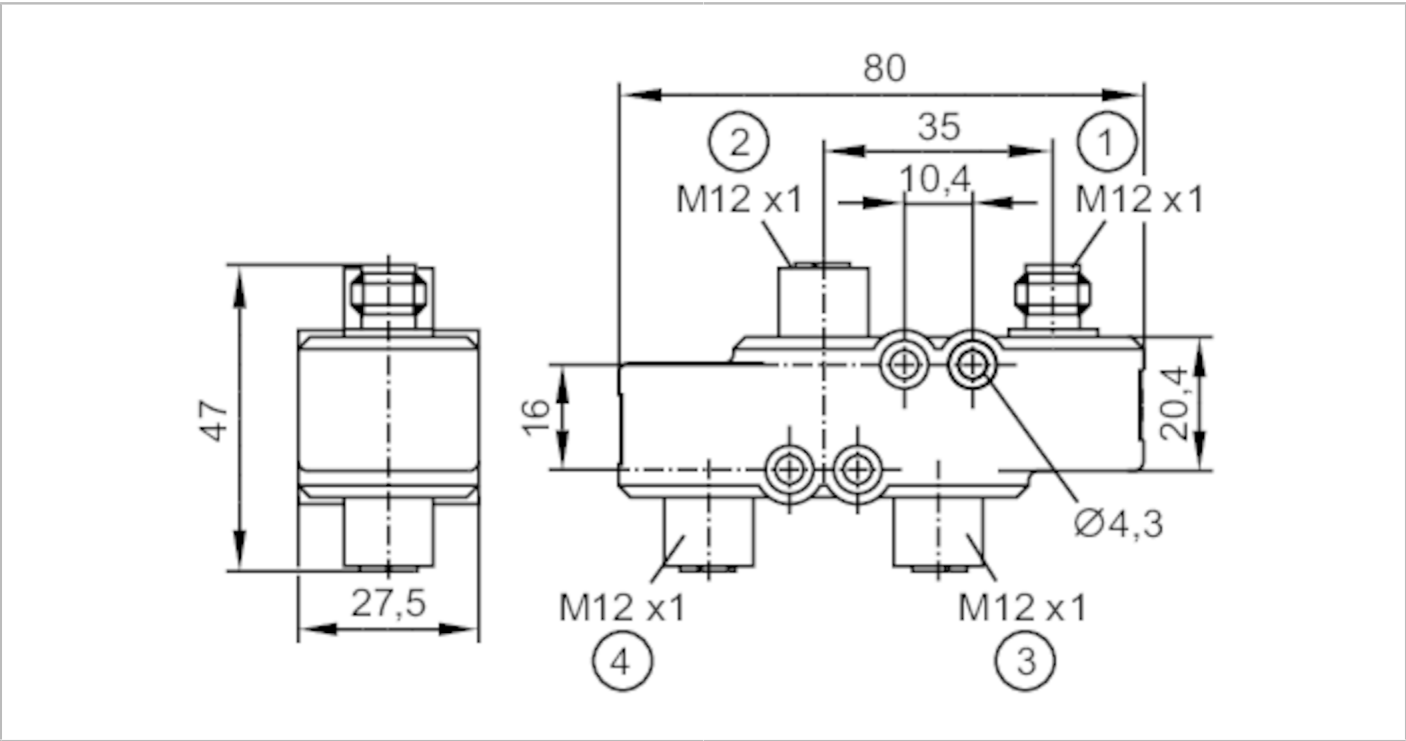

Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 63 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	16; (40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	130,7
Matières		boîtier: PBT noir
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		HNBR
Accessoires		
Fourniture		étiquettes: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12789



Répartiteur en H

ZDO3E050MSS0000-00STGE050MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 3 x M12; codage: L; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: HNBR; Contacts: doré



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: L; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

