


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

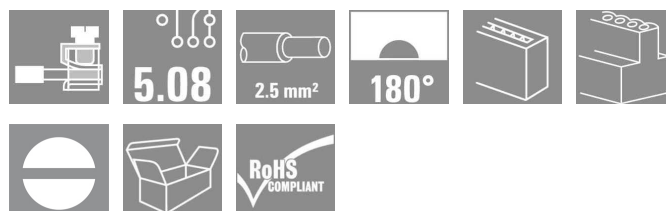

螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	BL 5.08/12/180 SN BK BX
订货号	1716570000
版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压 钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装
GTIN (EAN)	4008190376642
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
包装	盒装
状态文本	本文件在以后将不再提供。
废止日期	2015-12-31
替代产品	1943910000

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据**尺寸及重量**

净重	17.02 g
----	---------

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	导线连接方式	压钳式连接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	5.08 mm
间距 inch (P)	0.2 inch	回路数	12
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.5 Nm
压接螺钉	M 2.5	剥线长度	6 mm
L1 (mm)	55.88 mm	L1 (inch)	2.2 inch
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 00		

可联接导线

最小压接面积	0.13 mm ²	最大压接面积	2.08 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 14
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1.5 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm ²
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	0.2 mm ²	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	1.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1 mm ²
塞规a x b或ø (EN 60999)	2.4 mm x 1.5 mm		

材料

绝缘材料	PA	颜色	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	阻燃等级符合 UL 94	V-2
CTI	≥ 600	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	14 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	12 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	12 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	10 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	4 kV

额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 14		

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据**额定数据 (UL 1059)**

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 14		

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

提示	• Additional colours on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Do not tighten screws in inserted condition • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
----	--


认证

认证	   
ROHS	一致

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

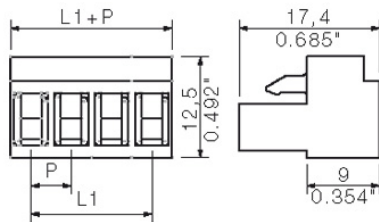

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLT 5.08/12/180B SN OR BX	1611810000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装	4008190192693	50 个	IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14	盒装

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/180F 3.2SN BK BX	1820630000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248316595	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.00/12/90LF 1.5SN BK BX	1797330000	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路 数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248238118 50 个		IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装
SL-SMT 5.00/12/90LF 3.2SN BK BX	1840450000	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路 数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248351299 50 个		IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/12/180B SN OR BX	1710310000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 弹 片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190319625 50 个		IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08TB RF15



压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/12/180TB RF15 SN OR BX	1846090000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362370	10 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/180LF 3.2SN BK BX	1838540000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248348602	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/12/180LF 1.5SN BK BX	1776462001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248159345	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/24/180F 1.5SN BK BX	1828990000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 24, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335688	10 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/24/180F 3.2SN BK BX	1828870000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 24, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335565	10 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/12/90B 3.2SN OR BX	1511360000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊接, 5.08 mm, 回路数: 12, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190015985	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/12/90B SN OR BX	1673650000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190435363	50 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SLS 5.08TB KF35



压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。


- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/12/180TB KF SN OR BX	1846170000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362455	10 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

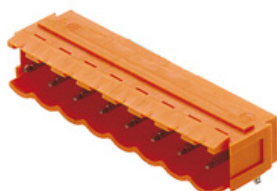配套的接插件 (受限插拔)**SL 5.00/90B**

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL	1580960000	PCB 接插件, 插座, 固定块的	400819007185150 个		IEC: 400 V / 18 A	盒
5.00/12/90B		燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm,			UL: 300 V / 15 A	装
3.2SN OR BX		回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装				

SL 5.08/135B

焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL	1605630000	PCB 接插件, 插座, 固定块的	400819006873850 个		IEC: 400 V / 17 A	盒
5.08/12/135B		燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm,			UL: 300 V / 15 A	装
3.2SN OR BX		回路数: 12, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装				

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/12/270B SN OR BX	1706240000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248197736	50 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SL 5.08/180B



焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/12/180B 3.2SN OR BX	1520560000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 12, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190169077	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/90LF 1.5SN BK BX	1775332001	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路 数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248157310	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/12/90LF 3.2SN BK BX	1780510000	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路 数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248165834	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLZF 5.08/180FI



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/12/180FI SN OR BX	1846610000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 弹 片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362912	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180B

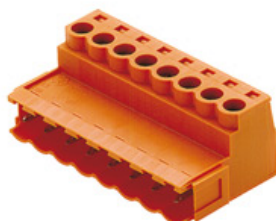

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/12/180B SN OR BX	1627340000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190199852	50 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/24/180FLF 1.5SN BK BX	1829230000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 24, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335923	10 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/24/180FLF 3.2SN BK BX	1829110000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 24, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335800	10 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**SL-SMT 5.08/90F Box**

耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/90F 3.2SN BK BX	1837730000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248347544	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLS 5.08/180F

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/12/180F SN OR BX	1846460000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362769	50 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**SLS 5.08/180FI**

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/12/180FI SN OR BX	1846310000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362592	24 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SLZF 5.08/180F

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。


- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/12/180F SN OR BX	1847080000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248363216	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

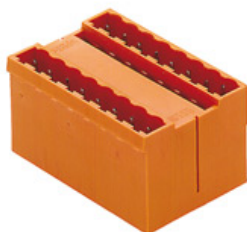配套的接插件 (完全可插拔)**SLD 5.08/180G**

针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD	1602490000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190183233 10 个			IEC: 400 V / 11 A	盒
5.08/24/180G		焊连接, 5.08 mm, 回路数:			UL: 300 V / 10 A	装
3.2SN OR BX		24, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装				

SLD 5.08/90G

针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD	1601890000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 24, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190132835 10 个		IEC: 400 V / 11 A	盒
5.08/24/90G					UL: 300 V / 10 A	装
3.2SN OR BX						

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180G Box




耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/180G 1.5SN BK BX	1776022001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248159017 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/12/180G 3.2SN BK BX	1838310000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248348374 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL 5.08/180

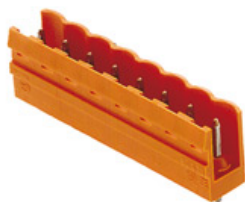

焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/12/180 3.2SN OR BX	1518260000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190070991 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLS 5.08/180 SN




压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/12/180 SN OR BX	1627190000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190199708	50 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SLDF 5.08

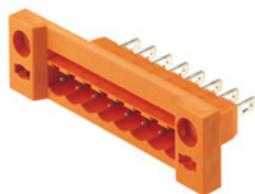

穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDF 5.08 L/F 12 SN BK BX	1635840000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装	4008190264277	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDF 5.08 L/F 12 SN OR BX	1599230000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装	4008190155100	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**SL 5.00/90**

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/12/90 4.5SN BK BX	1626080000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190197384 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装
SL 5.00/12/90 3.2SN OR BX	1571110000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190140106 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SL 5.08/135

焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/12/135 3.2SN OR BX	1603160000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190094638 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 12, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列

BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/90 3.2SN BK BX	1780050000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165377 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/12/90 1.5SN BK BX	1774862001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155903 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/12/180 SN BK BX	1709700000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190319007	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
SLZF 5.08/12/180 SN OR BX	1709470000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190950293	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/12/90 3.2SN OR BX	1509060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190105983 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/180 1.5SN BK BX	1775702001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248158348 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/12/180 3.2SN BK BX	1838080000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248348145 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**SL-SMT 5.08/90G Box**

耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/12/90G 3.2SN BK BX	1780280000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248165605	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/12/90G 1.5SN BK BX	1775102001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248156573	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

