

## 特点

- 铝外壳接近开关
- 转换触点
- 预接线、0.7 m
- pvc 导线
- 蓝色铸锌箱、带槽固定
- 击穿电压：340ac 交流 / 500dc 交流
- IP64 等级 - 防水
- 尺寸：80mm x 19mm x 9.6mm（开关） 38mm x 25mm x 9.6mm（磁铁）  
蓝线 = 通用（可能为浅灰色）
- 棕色导线 = 常闭
- 黑线 = 常开

## RS Pro 扁平 400V、co、2 a

RS 号 339-752



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 接线接近开关、采用铝外壳、适用于恶劣环境。簧片开关是一种工业开关、用于中断或重定向电路中的电流。簧片开关由两个含铁簧片组成、采用小型玻璃外壳。当磁场向开关移动时、开关被磁化并移动。当磁场靠近时、簧片开关可以打开或关闭。

## 一般规格

开关类型	磁性接近
切换形状	扁平
正常状态配置	CO
风格	转换
材料	蓝色粉末涂层铝（箱）
应用	位置感应、线性执行器、安全开关、安全防护装置 / 设备

## 电气规格

切换距离	制造	休息
	15mm（带推荐磁铁）	24mm（带推荐磁铁）
Terminal	螺钉	
电缆	4 芯 0.75mm <sup>2</sup> 黑色 pvc 绝缘、br / bl / bla / g&y	

联系数据	20°C 时的条件	最小	典型值	最大值) 以上
最大电流				2A
最大交流电压	交流			400V
最大直流电压	dc			250V
触点电阻				100mOhm

### 机械规格

尺寸	19.1mm x 79.4mm x 9.8mm
长度	19.1mm
深度	9.8mm
宽度	79.4mm
总长度	19.1mm

### 操作环境规格


最高工作温度	-10°C
最低工作温度	85°C

### 保护类别

ip 等级	IP64
-------	------

### 认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

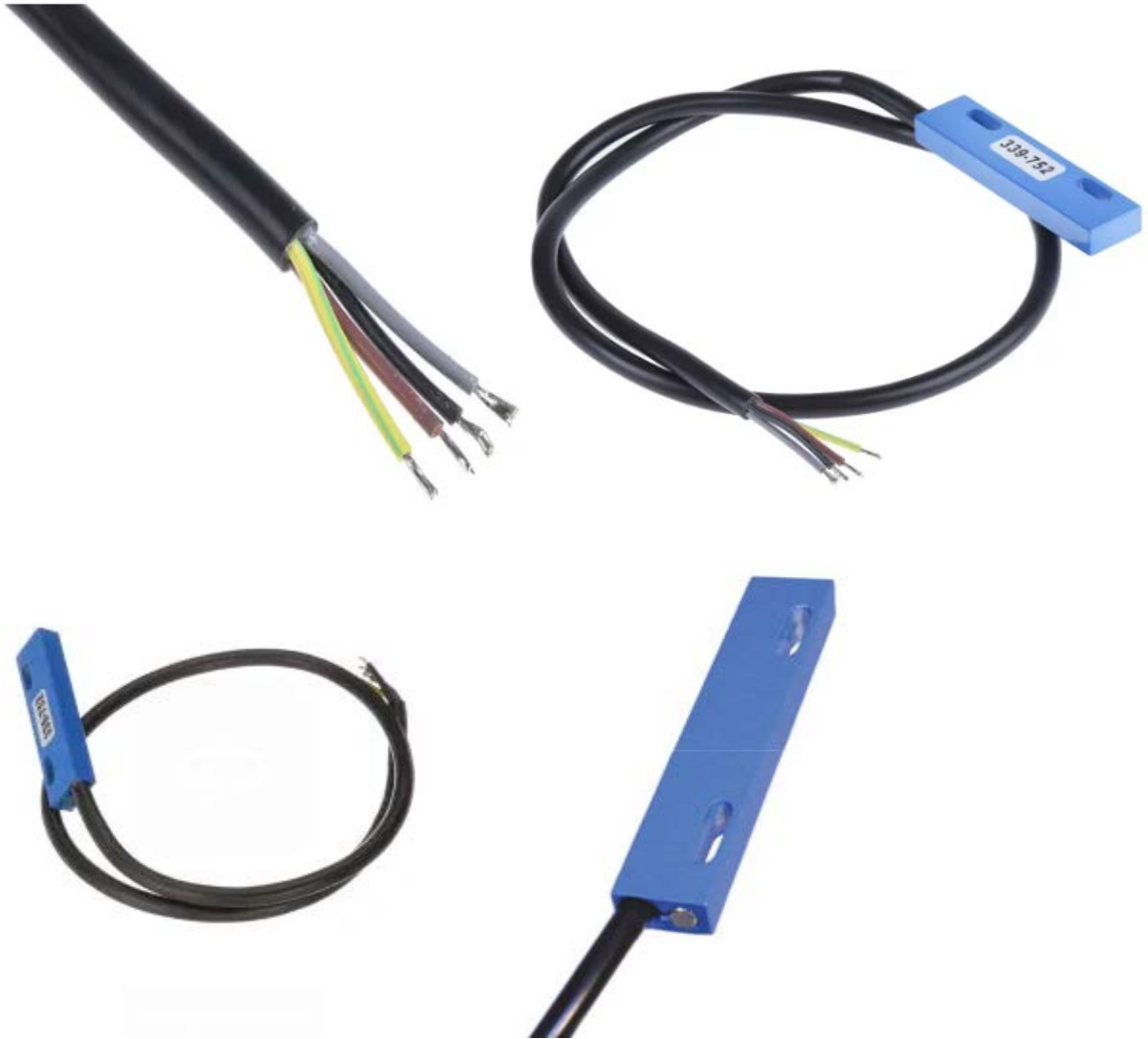

DIMENSIONS

