

Personenschutz 4-fach FI 10mA plus

Artikel-Nr.: 0220x02042301


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ E (Französischer Standard)
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkel-Stecker
- Personenschutz durch FI Schutzschalter 10mA
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Zuleitung:	1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Stecker:	CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF
Steckdosen:	Mittenschutzkontakt Typ E
Schalter:	2-polig beleuchtet
Personenschutz:	FI-Schutzschalter (10mA / <30ms)
Eigenverbrauch:	< 0,5 W
Abmessung:	462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	454 mm

EAN: 401209600496 7

VPE: 10 St.

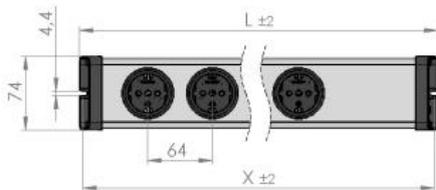

VARIO[®]
LINEA