

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

このPDF文書に表示されているデータはフエニクス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: アンゲル、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色

特長

- ✓ プリアセンブリのロックねじで簡単に取付け
- ✓ アンゲル型電線挿入口
- ✓ 耐磁性の金属製スリーブハウジング
- ✓ 金属製で過酷な環境条件に最適
- ✓ 大きい内部で特別なコンタクトを接続したD-SUBコネクタに最適

RoHS

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 055626 188027
GTIN	4055626188027
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	44.400 g
関税	85389099
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

機械特性

ケーブル外径	3 mm ... 9.5 mm (曲げ保護なし)
ケーブル引込口	アンゲル
色	地色
取付けタイプ	ねじロック
ネジ山	4-40 UNC
保護等級	IP20
タイプ	D-SUB 9

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

技術データ

機械特性

ハウジングのサイズ	1
ケーブル引込み口の数	1

環境条件

使用周囲温度	-35 °C ... 100 °C
--------	-------------------

材質のデータ

UL94難燃性クラス	V0
ハウジングの材質	亜鉛ダイカスト
ハウジング表面材質	ニッケルメッキ

基準と規格


UL94難燃性クラス	V0
------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

図面

外形寸法

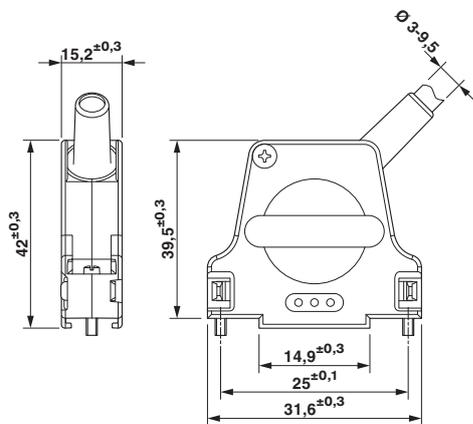

配線図

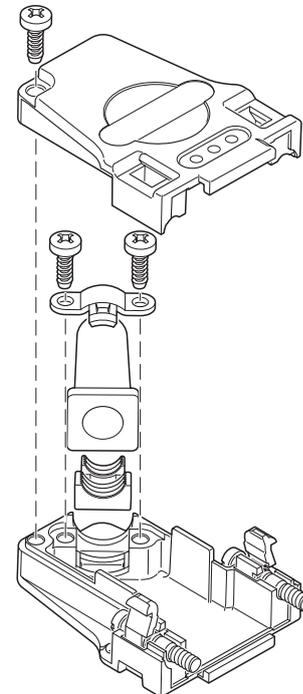

D-SUBスリーブハウジング

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		B.01742
-----	--	---------

アクセサリ

アクセサリ

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

アクセサリ

オスインサート

コンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793



D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx9、コンタクトの種類：ピン、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111



D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx15、コンタクトの種類：ピン、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームVS-09-...用

D-SUBコンタクトサポート - VS-09-ST-DSUB-CD-B - 1688858



D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、信号コンタクトx9、コンタクトの種類：ピン、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBコンタクトサポート - VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - 1655137



D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、信号コンタクトx15、コンタクトの種類：ピン、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBコンタクトサポート - VS-09-ST-DSUB-2P - 1688418



D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、組合わせたコンタクトx2を収納、コンタクトの種類：ピン、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

アクセサリ

D-SUB組合せコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-1P-4S - 1689006



D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx4、ソルダーカップ付き、ストレート、組合わせたコンタクトx1を収納、コンタクトの種類：ピン、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

メスインサート

コンタクトインサート - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803



D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx9、コンタクトの種類：ソケット、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-BU-DSUB-HD-EG - 1655108



D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx15、コンタクトの種類：ソケット、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームVS-09-...用

D-SUBコンタクトサポート - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861



D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、信号コンタクトx9、コンタクトの種類：ソケット、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBコンタクトサポート - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655124



D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、信号コンタクトx15、コンタクトの種類：ソケット、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

アクセサリ

D-SUBコンタクトサポート - VS-09-BU-DSUB-2P - 1688421



D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、組合わせたコンタクトx2を収納、コンタクトの種類：ソケット、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

D-SUB組合せコンタクトインサート - VS-09-BU-DSUB-1P-4S - 1689019



D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx4、ソルダーカップ付き、ストレート、組合わせたコンタクトx1を収納、コンタクトの種類：ソケット、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用