



Afficher les détails du produit dans médias

10.11.2025, 03:17:40 UTC

SCHAFFLER




## GRAE45-XL-NPP-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

X-life

### Information technique

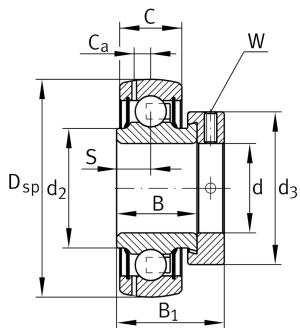

#### Votre alternative produit actuelle

joint	NPP	NPP
profil de la surface extérieure	B	

#### dimensions principales & données de performance

d	45 mm	Alésage
D SP	85 mm	Diamètre extérieur
B	30,2 mm	Largeur
C ur	970 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	32.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	20.400 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,69 kg	Poids

#### Dimensions

C	22 mm	Largeur, bague extérieure
S	11 mm	Distance piste
d 2	54,3 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
C a	6,4 mm	Distance trou de lubrification
d 3	63 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:17:40 UTC

SCHAFFLER

## facteurs de calcul

f<sub>0</sub>

14,1

Facteur de calcul

## Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien



Lubrification à la graisse



Etanche des 2 côtés



Erreur d'angle et désalignement statique