



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 21/03/2023

FICHE TECHNIQUE

➤ WAT22TR – Valise étanche avec trolley



Gamme : STORAGE

Code douane : 3923109000


EAN: 3321369972041

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT22TR	559 (501)	351 (279)	229 (193)	20.0	6.8

- **Fabriqué en :** Polypropylène
- **Coloris :** noir

Caractéristiques :

- Valise étanche sur trolley
- Poignée télescopique
- 2 roulettes Ø 60 mm
- Joint d'étanchéité
- Charnières en inox
- Fermetures sécurisées (possibilité de verrouillage par cadenas non fourni)
- Mousse crantée sous le couvercle
- Mousse prédécoupée dans le fond
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C

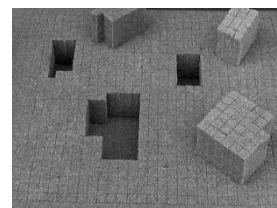



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 21/03/2023



TECHNICAL SHEET

➤ WAT22TR – Waterproof suitcase trolley/precut foam



Range : STORAGE

Customs : 3923109000


EAN: 3321369972041

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Maximum load capacity (kg)	Weight (kg)
WAT22TR	559 (501)	351 (279)	229 (193)	20.0	6.8

- **Made of :** Polypropylene
- **Colors :** black

Specifications :

- Water tight case with trolley
- Foldable handle
- 2 wheels ø 60 mm
- Case sealing
- Stainless steel hinges
- Secure closings (can be locked with padlock non supplied)
- Alveolate foam on the top
- Precutted foam at the bottom
- Operating temperature : -20°C / +80°C

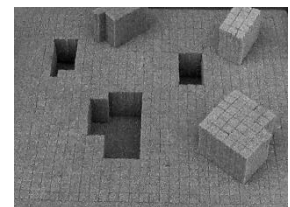



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 21/03/2023



FICHA TECNICA



WAT22TR – Maleta estanca con ruedas y asa telescópica



Gama : STORAGE

Aduanas : 3923109000

EAN: 3321369972041

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	carga máxima (Kg)	Peso (kg)
WAT22TR	559 (501)	351 (279)	229 (193)	20.0	6.8

▪ **Hecho de :** Polipropileno

▪ **Color:** negro

▪ **Características :**

- Maleta impermeable en el carro
- Mango telescópico
- 2 ruedas de $\varnothing$ 60 mm
- Junta de sellado
- Bisagras de acero inoxidable
- Cerraduras de seguridad (cerradura de candado no incluida)
- Espuma con muescas bajo la tapa
- Espuma precortada en la parte inferior
- Temperatura de funcionamiento : -20°C / +80°C

