


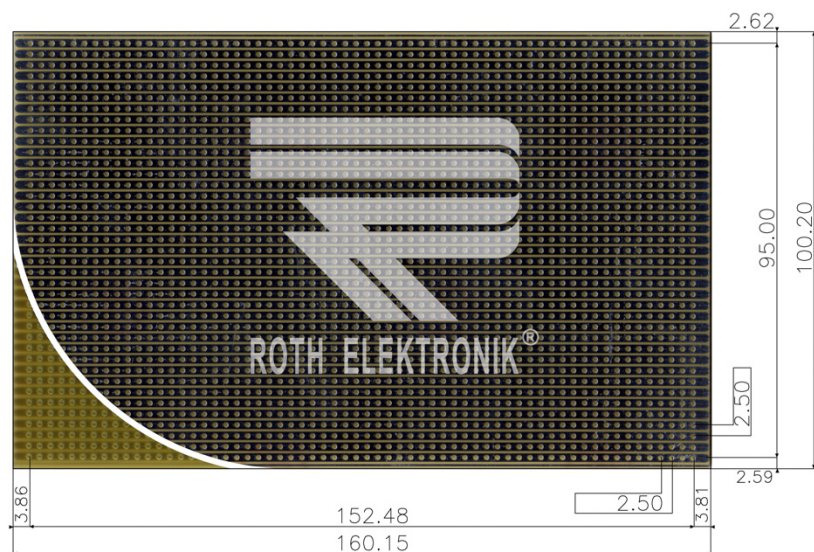

RE500-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,50 x 2,50 mm
- 39 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 100 x 160 mm

ver.20150706