




Données techniques

51322

Butées à billes simple effet

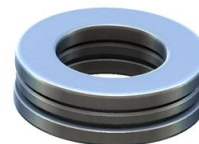

VISUEL(S)

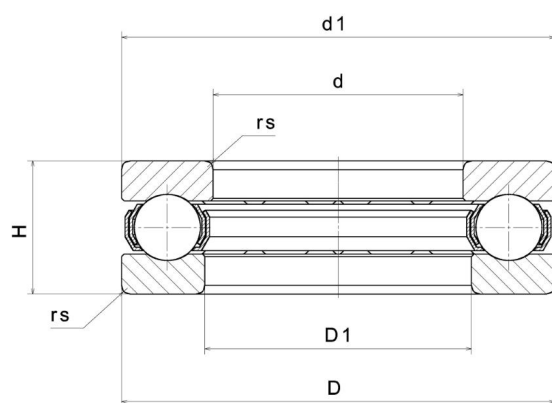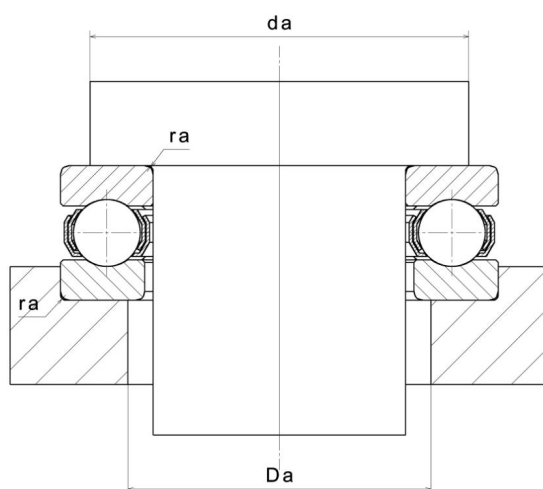

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	110 mm
D - Diamètre Extérieur	190 mm
T - Hauteur de butée	63 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Masse	7,67 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	267000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	705000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	25900000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	7200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	5220 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	142 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	158 mm

