


## 2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt,  
blaupassiviert, Radachse vernietet,  
Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø                    | 25 mm          |
| Reifenbreite             | 13 mm          |
| Plattenabmessung         | 40 x 17 mm     |
| Plattenlochabstand       | 30 mm          |
| Plattenloch              | 4,5 mm         |
| Bauhöhe                  | 28 mm          |
| Temperaturbereich        | - 40 / + 80 °C |
| Norm                     | EN 12528       |
| Eigengewicht             | 0.018 kg       |
| Härte der Lauffläche     | D 75 Shore     |
| Tragfähigkeit            | 25 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch) | 50 kg          |

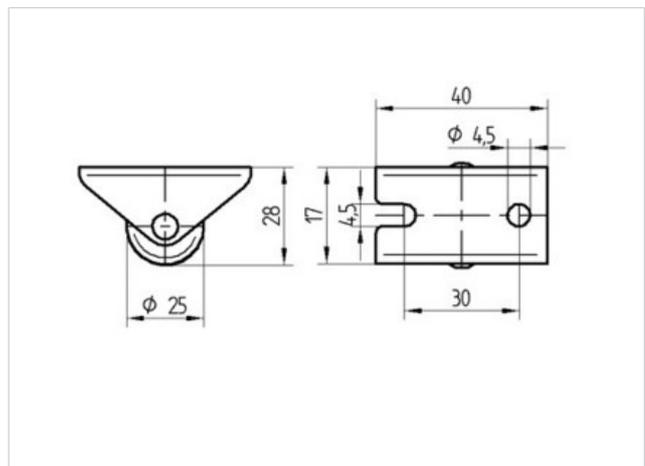

|                         |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Laufverhalten           | + | + | + | + | + |
| Fahrgeräusch            | + | + | + | + | + |
| Verschleißbeständigkeit | + | + | + | + | + |
| Korrosionsbeständigkeit | + | + | + | + | + |