

HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR Standard | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	35.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	35.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	38 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	600 lm
Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	630 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

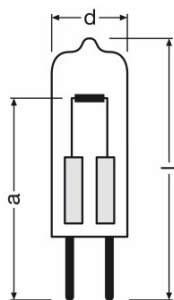

Produktgrafik

Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm

Produktdatenblatt

Außenkolben	T12
-------------	-----

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

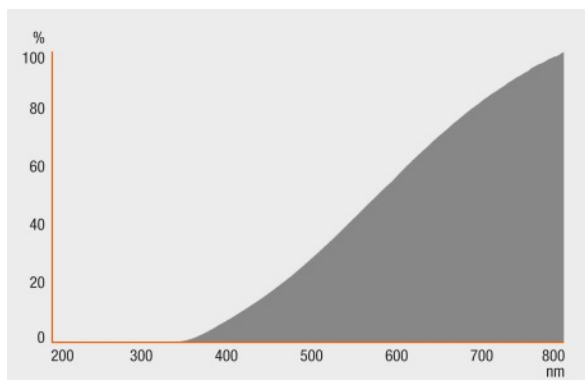

Strahlungsverteilung

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Produktdatenblatt

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64432 35W 12V G

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321054807	OSRH64432IR	-	-	-
4050300364629	OSRH64432	8326558	4739602	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321054807	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Beutel 1	- x - x -		
4008321054814	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 400	140 mm x 150 mm x 285 mm	5.99 dm ³	1797.00 g
4050300364629	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	22.08 g
4050300942162	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	121 mm x 133 mm x 128 mm	2.06 dm ³	260.09 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.