



BOSCH


BRUSHLESS
MOTOR
无刷电机

进阶无刷 长效续航

博世新款锂电无刷电锤GBH 180-LI

GBH 180-LI Professional

经典三功能电锤 出色胜任

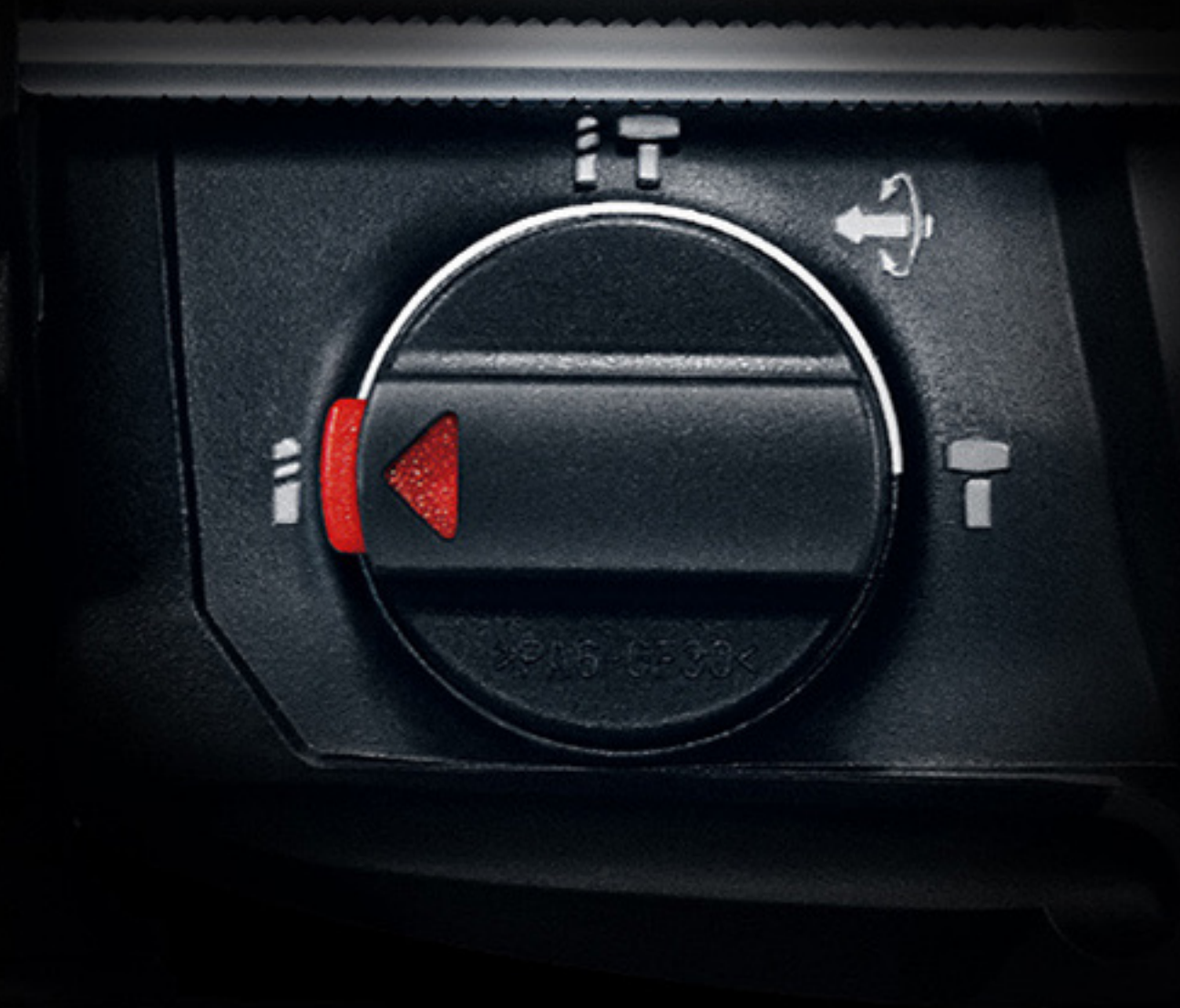

平钻档位

木材/金属等
材质钻孔



锤钻档位

混凝土/砖墙等
材质钻孔



凿击档位

开槽、破碎、凿削

*平钻档位若要使用其他圆柄钻头请配合四坑转三爪夹头安装



监控安装



电器安装



灯饰安装



窗帘安装



大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下的使用，甚至爆炸，保障使用者安全。



放心充

博世ECP电子电池保护技术通过软硬件可实时监测电池充电情况，有效防止不合适条件下的使用以及电池过充，延长使用寿命，保障安全

专业级锂电电锤

GBH 180-LI

金属深度尺
按需调节钻孔深度

SDS-Plus
四坑快换夹头
钻头快速换, 拆装更好办

平钻/锤钻/凿击
功能随心选

LED灯
无惧黑暗

2.0+kg 轻便可持
减轻工作负担

正反转 一键切换
进退自如

电子无级调速
速度易控

人体工学设计
轻松掌握



产品参数



注：手工测量,以实物为准

最大钻孔直径:	20毫米
电压:	18伏
空载速率:	0-1800转/分钟
锤击力:	2.0焦耳
锤击率:	0-5100次/分钟
重量 (不含电池) :	2.3千克
最佳钻孔直径:	6-10毫米

包装清单

06-GBH 180 双电版 (5.0Ah)



博世胶盒



1880闪充充电器



5.0Ah电池*2