


特点

- Coil
- 不锈钢材料 - 良好的耐腐蚀性和防锈性
- 端部平方且未研磨
- 外观：棕色 / 青铜色
- 由右螺旋线制成

RS Pro 弹簧、 54mm x 6.93mm 、 0.29n/mm

RS 号： 821-380

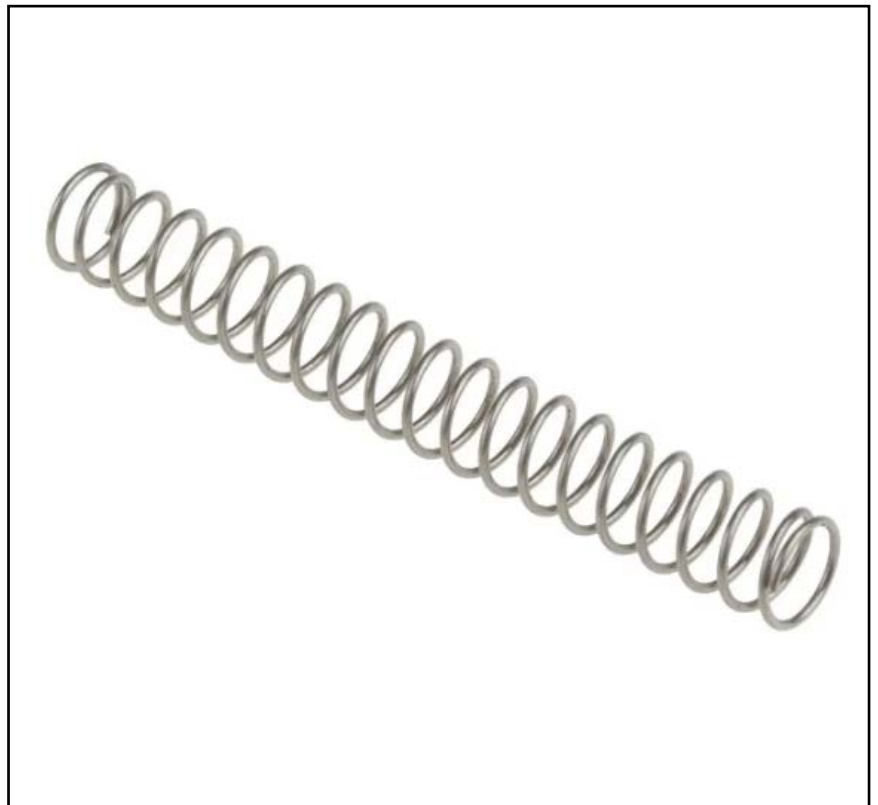

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列压缩弹簧、有多种尺寸和长度、有闭合和接地两种类型、不是接地两种类型。压缩弹簧非常受欢迎、因为它们可以在小空间中存储大量能量、使其特别适用于各种用途。

一般规格

材料	不锈钢
结束	闭合（方形） / 未接地
应用	圆珠笔、车辆、移动电话、阀门、电气开关

机械规格

外径	6.93mm
电线直径	0.63mm
自由长度	54mm
最小工作长度	17.7mm
最小工作长度时的负载	10.37N
弹簧施量	0.29N/mm

认证

合规性 / 认证	din 2095 （ 2 级）
----------	-----------------

