

J Hook

Brass Hook




<Application>

Used for hanging small items

<Material>

Alloy of copper and zinc

No	Model number
1	J Hook 13mm
2	J Hook 16mm
3	J Hook 20mm
4	J Hook 22mm
5	J Hook 25mm
6	J Hook 28mm
7	J Hook 32mm
8	J Hook 35mm
9	J Hook 38mm
10	J Hook 50mm

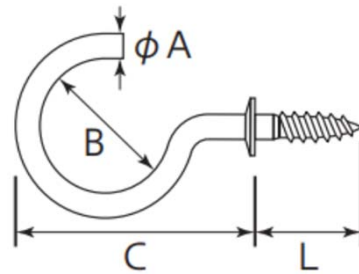

Size	ϕA	B	C	L	working load
13mm	2	6	13	7	4.5 kgf
16mm	2.2	8	16	10	5 kgf
20mm	2.4	10	20	11	5.5 kgf
22mm	2.5	12	22	11	5.5 kgf
25mm	2.7	14	25	13	8 kgf
28mm	3.3	16	28	17	10 kgf
32mm	3.3	18	32	17	12 kgf
35mm	3.7	20	35	17	14 kgf
38mm	4	21	38	18	14 kgf
50mm	4.8	30	50	23	16 kgf

 


- ボルト
- 小ねじ
- ナット
- ねじ付属
- タッピング
- ドリルねじ
- 木ねじ
- アンカー・プラグ
- フック**
- 釘・鋸
- 建築用金具・ねじ・釘
- 住宅基礎
- 波板関連
- 外壁・天井関連
- 手すり・パイプ
- 配管部材
- ロープ・ワイヤー
- チェーン
- DIY シリーズ
- 隅金
- ステー・補助金具
- 棚受け金具
- キャスター
- 戸車
- 針金
- ばね
- 鍵・錠
- ゴム
- 安全用品
- 金属素材
- カー用品
- Sカン・その他
- 現場改善
- 健康

真中 よーと



- 特長** 材質は真中。
- 用途** 小物掛けなどに使用。
- 材質** 真中



単位：mm

サイズ	φA	B	C	L	使用荷重
13mm	2	6	13	7	4.5kgf
16mm	2.2	8	16	10	5kgf
20mm	2.4	10	20	11	5.5kgf
22mm	2.5	12	22	11	5.5kgf
25mm	2.7	14	25	13	8kgf
28mm	3.3	16	28	17	10kgf
32mm	3.3	18	32	17	12kgf
35mm	3.7	20	35	17	14kgf
38mm	4	21	38	18	14kgf
50mm	4.8	30	50	23	16kgf


【注意】使用荷重は、製品本体の静止荷重です。取付面の状態によって使用荷重は変わります。貴重品、壊れやすいもの、高額なものなどは掛けないでください。
※製造上、公差が生じますので参考値となります。

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874830586	真中よーと	13mm	8	5
4979874162755	真中よーと	16mm	6	5
4979874162762	真中よーと	20mm	5	5
4979874830593	真中よーと	22mm	4	5
4979874162779	真中よーと	25mm	4	5
4979874162786	真中よーと	28mm	3	5
4979874162793	真中よーと	32mm	3	5
4979874162809	真中よーと	35mm	2	5
4979874162816	真中よーと	38mm	2	5
4979874830609	真中よーと	50mm	2	5
4979874350039	真中 よーと (中)	13MM	45	5
4979874350046	真中 よーと (中)	16MM	38	5
4979874350053	真中 よーと (中)	20MM	30	5
4979874350060	真中 よーと (中)	22MM	27	5
4979874350077	真中 よーと (中)	25MM	22	5
4979874350084	真中 よーと (中)	28MM	16	5
4979874350091	真中 よーと (中)	32MM	13	5
4979874350114	真中 よーと (中)	38MM	9	5
4979874350121	真中 よーと (中)	45MM	6	5
4979874350138	真中 よーと (中)	50MM	4	5

足長よーと (ブロンズ・ニッケル)



 - 特長** 材質は鉄で、ブロンズめっきとニッケルめっきがあります。(写真はブロンズめっき。)
- 用途** 小物掛けなどに使用。
- 材質** 鉄 (表面処理) ブロンズめっき・ニッケルめっき



※製造上、公差が生じますので参考値となります。

サイズ	φA	B	C	L	使用荷重
(AC) 22mm	2.5	12	22	19	6kgf
(AC) 32mm	3.45	18	32	31	8kgf
(NI) 22mm	2.5	12	22	19	6kgf
(NI) 32mm	3.45	18	32	31	8kgf

【注意】使用荷重は、製品本体の静止荷重です。取付面の状態によって使用荷重は変わります。貴重品、壊れやすいもの、高額なものなどは掛けないでください。

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874830753	足長よーと	(AC) 22mm	8	5
4979874830760	足長よーと	(AC) 32mm	4	5
4979874830777	足長よーと	(NI) 22mm	8	5
4979874830784	足長よーと	(NI) 32mm	4	5
4979874351623	足長 よーと (中)	22MM (AC)	24	5
4979874351678	足長 よーと (中)	22MM (NI)	26	5
4979874351647	足長 よーと (中)	32MM (AC)	12	5
4979874351692	足長 よーと (中)	32MM (NI)	12	5

メーカー型番 (JAN) ー RS Web表示型番対比表

No	製品名	JAN	サイズ	RS Web表示型番
1	真中よーと	4979874830586	13mm	J Hook 13mm
2	真中よーと	4979874162755	16mm	J Hook 16mm
3	真中よーと	4979874162762	20mm	J Hook 20mm
4	真中よーと	4979874830593	22mm	J Hook 22mm
5	真中よーと	4979874162779	25mm	J Hook 25mm
6	真中よーと	4979874162786	28mm	J Hook 28mm
7	真中よーと	4979874162793	32mm	J Hook 32mm
8	真中よーと	4979874162809	35mm	J Hook 35mm
9	真中よーと	4979874162816	38mm	J Hook 38mm
10	真中よーと	4979874830609	50mm	J Hook 50mm