

10-...N

Clés à fourches en mm

CLÉS DE SERRAGE



Description

1 clé = 2 dimensions

Plus fine qu'une clé mixte standard = meilleure accessibilité.

Finition polie Chromée brillante.

Forme adoucie pour le confort de la main.

Angle de reprise 30°.

Produit conforme aux normes

DIN 3110

DIN 3113

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 10102

ISO 1711-1

ISO 3318

ISO 691

NF ISO 10102


NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 691



Données techniques

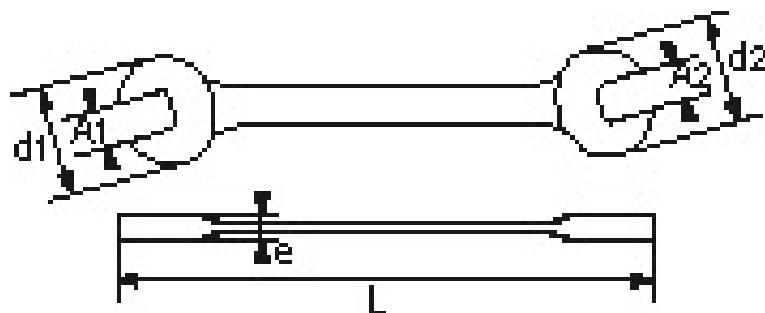

Caractéristiques de l'article référence : 10-3,2X5N

A1 mm	3.2	A2 mm	5
d1 mm	10	d2 mm	13
e mm	3,2	L mm	90
Poids g	10	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-4X5N

A1 mm	4	A2 mm	5
d1 mm	13	d2 mm	15
e mm	3,5	L mm	110
Poids g	15	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-5X7N

A1 mm	5	A2 mm	7
d1 mm	13	d2 mm	15
e mm	3,5	L mm	110
Poids g	18	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-5,5X7N

A1 mm	5,5	A2 mm	7
d1 mm	17,5	d2 mm	19
e mm	3,8	L mm	128
Poids g	20	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-6X7N

A1 mm	6	A2 mm	7
d1 mm	15,5	d2 mm	16,5
e mm	3,3	L mm	124

Poids g	22	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-6X8N

A1 mm	6	A2 mm	8
--------------	---	--------------	---

d1 mm	15,5	d2 mm	16,5
--------------	------	--------------	------

e mm	3,3	L mm	124
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	22	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-8X9N

A1 mm	8	A2 mm	9
--------------	---	--------------	---

d1 mm	18,5	d2 mm	20,5
--------------	------	--------------	------

e mm	3,5	L mm	144
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	30	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-8X10N

A1 mm	8	A2 mm	10
--------------	---	--------------	----

d1 mm	18,5	d2 mm	23
--------------	------	--------------	----

e mm	4,1	L mm	144
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	38	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-10X11N

A1 mm	10	A2 mm	11
--------------	----	--------------	----

d1 mm	22,8	d2 mm	25,8
--------------	------	--------------	------

e mm	4,5	L mm	159
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	46	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-10X12N

A1 mm	10	A2 mm	12
--------------	----	--------------	----

d1 mm	22,8	d2 mm	26,8
--------------	------	--------------	------

e mm	4,5	L mm	159
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	48	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-10X13N

A1 mm	10	A2 mm	13
--------------	----	--------------	----

d1 mm	22,8	d2 mm	29,5
--------------	------	--------------	------

e mm	5	L mm	172
-------------	---	-------------	-----

Poids g	58	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-11X13N

A1 mm	11	A2 mm	13
--------------	----	--------------	----



d1 mm	22,8	d2 mm	29,5
e mm	5	L mm	172
Poids g	65	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-12X13N			
A1 mm	12	A2 mm	13
d1 mm	27,6	d2 mm	29,5
e mm	5	L mm	172
Poids g	67	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-12X14N			
A1 mm	12	A2 mm	14
d1 mm	27,6	d2 mm	30,5
e mm	5	L mm	176
Poids g	69	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-13X14N			
A1 mm	13	A2 mm	14
d1 mm	29,6	d2 mm	30,5
e mm	5,5	L mm	176
Poids g	79	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-13X15N			
A1 mm	13	A2 mm	15
d1 mm	29,6	d2 mm	32,5
e mm	5,5	L mm	188
Poids g	86	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-13X17N			
A1 mm	13	A2 mm	17
d1 mm	29,6	d2 mm	37
e mm	6	L mm	192
Poids g	107	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 10-14X15N			
A1 mm	14	A2 mm	15
d1 mm	30,3	d2 mm	32,5
e mm	5,3	L mm	188
Poids g	87	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-14X16N

A1 mm	14	A2 mm	16
d1 mm	30,3	d2 mm	32,5
e mm	5,3	L mm	188
Poids g	87	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-14X17N

A1 mm	14	A2 mm	17
d1 mm	30,3	d2 mm	37
e mm	6	L mm	192
Poids g	93	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-16X17N

A1 mm	16	A2 mm	17
d1 mm	33,3	d2 mm	37
e mm	5,7	L mm	202
Poids g	116	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-16X18N

A1 mm	16	A2 mm	18
d1 mm	33,3	d2 mm	39
e mm	6,4	L mm	202
Poids g	119	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-17X19N

A1 mm	17	A2 mm	19
d1 mm	37	d2 mm	40,8
e mm	6,5	L mm	220
Poids g	154	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-18X19N

A1 mm	18	A2 mm	19
d1 mm	38,5	d2 mm	40,8
e mm	6,5	L mm	220
Poids g	149	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-20X21N

A1 mm	20	A2 mm	21
d1 mm	42,2	d2 mm	46



e mm	6,8	L mm	239
Poids g	188	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-20X22N

A1 mm	20	A2 mm	22
d1 mm	42,2	d2 mm	46
e mm	6,8	L mm	239
Poids g	188	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-21X23N

A1 mm	21	A2 mm	23
d1 mm	43,1	d2 mm	46,9
e mm	6,9	L mm	249
Poids g	224	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-22X23N

A1 mm	22	A2 mm	23
d1 mm	43,1	d2 mm	46,9
e mm	6,9	L mm	249
Poids g	224	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-22X24N

A1 mm	22	A2 mm	24
d1 mm	46,1	d2 mm	49,8
e mm	7,9	L mm	249
Poids g	245	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X25N

A1 mm	24	A2 mm	25
d1 mm	49,4	d2 mm	52,2
e mm	7,9	L mm	261
Poids g	294	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X26N

A1 mm	24	A2 mm	26
d1 mm	49,4	d2 mm	52,2
e mm	7,9	L mm	261
Poids g	294	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X27N



A1 mm	24	A2 mm	27
d1 mm	49,4	d2 mm	52,2
e mm	7,9	L mm	261
Poids g	294	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X30N

A1 mm	24	A2 mm	30
d1 mm	49,4	d2 mm	52,2
e mm	7,9	L mm	261
Poids g	294	Garantie	

Caractéristiques de l'article référence : 10-25X28N

A1 mm	25	A2 mm	28
d1 mm	51,4	d2 mm	56,9
e mm	7,9	L mm	280
Poids g	356	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-26X27N

A1 mm	26	A2 mm	27
d1 mm	49,4	d2 mm	52,2
e mm	7,9	L mm	261
Poids g	345	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-26X28N

A1 mm	26	A2 mm	28
d1 mm	51,4	d2 mm	56,9
e mm	7,9	L mm	280
Poids g	356	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-27X29N

A1 mm	27	A2 mm	29
d1 mm	55,9	d2 mm	58,9
e mm	8,9	L mm	297
Poids g	460	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-27X30N

A1 mm	27	A2 mm	30
d1 mm	55,9	d2 mm	58,9
e mm	8,9	L mm	297



Poids g	460	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-27X32N

A1 mm	27	A2 mm	32
--------------	----	--------------	----

d1 mm	55,9	d2 mm	63,2
--------------	------	--------------	------

e mm	8,9	L mm	295
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	475	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-30X32N

A1 mm	30	A2 mm	32
--------------	----	--------------	----

d1 mm	58,9	d2 mm	63,2
--------------	------	--------------	------

e mm	8,9	L mm	300
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	475	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-32X35N

A1 mm	32	A2 mm	35
--------------	----	--------------	----

d1 mm	63,8	d2 mm	72,3
--------------	------	--------------	------

e mm	9,5	L mm	313
-------------	-----	-------------	-----

Poids g	535	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-34X36N

A1 mm	34	A2 mm	36
--------------	----	--------------	----

d1 mm	66,3	d2 mm	70,9
--------------	------	--------------	------

e mm	10,7	L mm	329
-------------	------	-------------	-----

Poids g	590	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-36X41N

A1 mm	36	A2 mm	41
--------------	----	--------------	----

d1 mm	72,3	d2 mm	79,8
--------------	------	--------------	------

e mm	11,1	L mm	358
-------------	------	-------------	-----

Poids g	984	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-38X42N

A1 mm	38	A2 mm	42
--------------	----	--------------	----

d1 mm	72,3	d2 mm	79,8
--------------	------	--------------	------

e mm	11,1	L mm	358
-------------	------	-------------	-----

Poids g	984	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2020

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2020

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2020

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2020

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)