

## プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1793574

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 ( III/2 ): 1000 V, 極数: 4, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続




図は5極仕様

### 特長

- ✓ 逆ソケット仕様IPC 35 HC、プリント基板のフィンガーセーフ出力用 ( IPC 35HCプラグと組合せ ) またはプリント基板間接続用 ( PC 35ソケットと組合せ )
- ✓ DFK仕様はハウジングパネル内部を固定
- ✓ 組込みねじフランジでプリント基板にねじ接続



### 基本情報

梱包	25 pc
GTIN	 4 046356 620956
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	107.74 g
関税	85366990
生産国	ポーランド
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

長さ	28.5 mm
ピッチ	15.00 mm
寸法a	45 mm
高さ	44.9 mm
	49.5 mm
はんだピンの長さ	4.6 mm
ピン寸法	2,4 x 2,5 mm
穴径	3.6 mm

#### その他

製品範囲	IPCV 35 HC/...GF
------	------------------

# プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1793574

## 技術データ

### その他

絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 ( III/3 )	8 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	8 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	8 kV
定格電圧 ( III/2 )	1000 V
定格電圧 ( II/2 )	1000 V
標準規格 I <sub>N</sub>	125 A
最大負荷電流	125 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	4

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## 認証

### 認証

### 認証

UL Recognized / CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC

# プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1793574

## 認証

防爆認証

提出した認証

### 認証の詳細

UL Recognized		
	B	C
標準規格 IN	115 A	115 A
定格電圧UN	600 V	600 V

CCA

IECEE CB Scheme	
標準規格 IN	125 A
定格電圧UN	1000 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
標準規格 IN	125 A
定格電圧UN	1000 V

EAC

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

# プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1793574

## アクセサリ

コーディングプロファイル - CP-HC - 1686478



コーディングプロファイル、ストリップ当たりコーディングプロファイル4点、コーディングキーの方向に挿入

## その他の製品

プリント基板用コネクタ - IPC 35 HC/ 4-STF-15,00 - 1784813



プラグ, 定格電流: 125 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 1000 V, 極数: 4, ピッチ: 15 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: 銀

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1762767



ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 1000 V, 極数: 4, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続


プリント基板用コネクタ - PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1762819



ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 1000 V, 極数: 4, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続

## 図面

穴あけ加工図

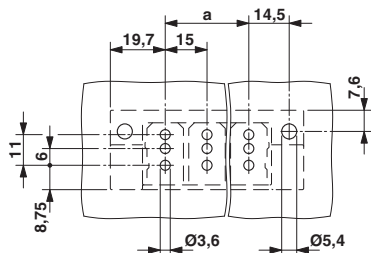

外形寸法

