


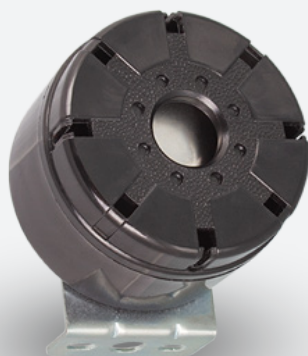

## Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - PIEZO-SUMMER

Der AE50M Summer ist die ideale Lösung für Rückfahrwarnungen bei Fahrzeugen und für allgemeine Signalisierungsanwendungen. Das kompakte und dennoch robuste Design bietet Schutzart IP67, wodurch Langlebigkeit in verschiedensten Umfeldern sichergestellt wird. Mit einem breiten Betriebsspannungsbereich und hoher Schallleistung bieten diese Summer klare und eindeutige Alarme. Sie sind für Innen- und Außenbereiche geeignet.

Dieses Gerät kommt mit einer Wandhalterung und einem 300 mm langen Anschlusskabel, wodurch Anschluss und Installation schnell und einfach sind.

Der AE50M ist eine ausgezeichnete Wahl für effektive Signalisierung in vielen verschiedenen, anspruchsvollen Situationen und Industrien.

Kabelanschlüsse: Roter Draht = +V, Schwarzer Draht = -V

## Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Wirtschaftlich
- Geeignet für Fahrzeugnutzung (Rückfahrwarnung)
- Kompaktes & robustes Design
- Geringe Stromaufnahme
- Erhältlich für 12-24 VDC

## Material

- Schwarzer ABS-Kunststoff



IP67



Bis zu 101dB (A) in 1m Abstand



Dauerton



2800 Hz\*



-20 °C bis +80 °C

\* ± 500 Hz

## ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN






## Bestellinformationen

| Spannung     |                  | Bestellinformationen | Modus,<br>Stromaufnahme & dB |     |
|--------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----|
| Nennspannung | Spannungsbereich | Teile-Nr.            | Dauerton                     | dB* |
| 12-24 VDC    | 6-30 VDC         | AE50M-02             | 80 mA bei 24 VDC             | 101 |

\* ± 3 dB

## Gewichte & Maßzeichnungen

| kg            | 12/24 V |
|---------------|---------|
| Nettogewicht  | 0,112   |
| Bruttogewicht | 0,130   |

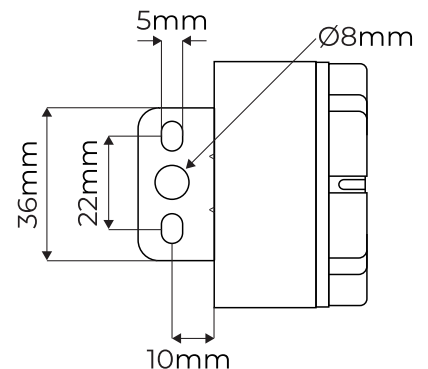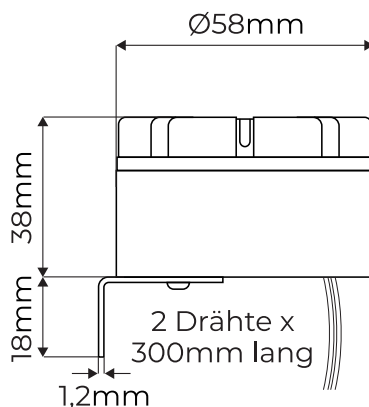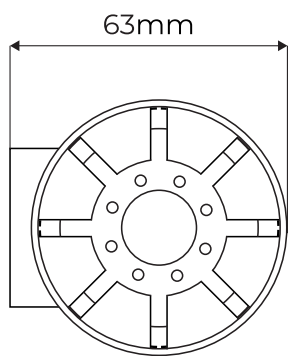

## ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

