

**PR14044**

Patin à recirculation de rouleaux

Patin à recirculation de rouleaux jointifs en cotes pouce, PR..

## Information technique

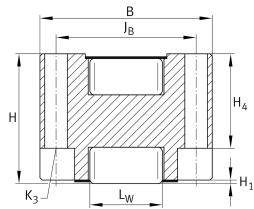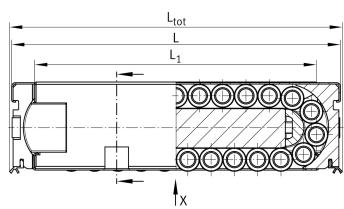

## Votre alternative produit actuelle

Size code 14044

## dimensions principale &amp; données de performance


L	68,5 mm	
B	25,4 mm	Largeur
H	19,1 mm	Hauteur
C	44.000 N	Capacité de charge dynamique
C <sub>0</sub>	76.000 N	Capacité de charge statique
$\approx m$	0,202 kg	Poids



Afficher les détails du produit dans media

13.11.2025, 07:15:54 UTC

SCHAFFLER

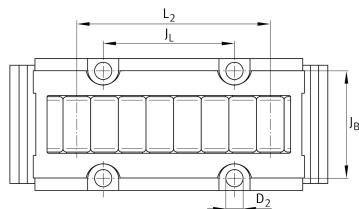

### Cotes de montage

L 1	54,6 mm	
J B	20,6 mm	Dimension de montage
Tol J B	± 0,1 mm	Tolerance
J L	25,5 mm	Dimension de montage
Tol J L	± 0,1 mm	Tolerance
H 1	0,1 mm	
L 2	42 mm	
L W	10 mm	
H 4	14,8 mm	
K 3	M3	Filetage de taille K3
K3 M A	1,8 Nm	Couple de serrage des vis de fixation
D 2	3,65 mm	

### Produits associés

VUSZ12044-A	Cale de réglage
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710	Rail de guidage adapté