


RAINBOW 1 HL 10 001 00

HS Code : 85131000
Code barre : 3700671407593

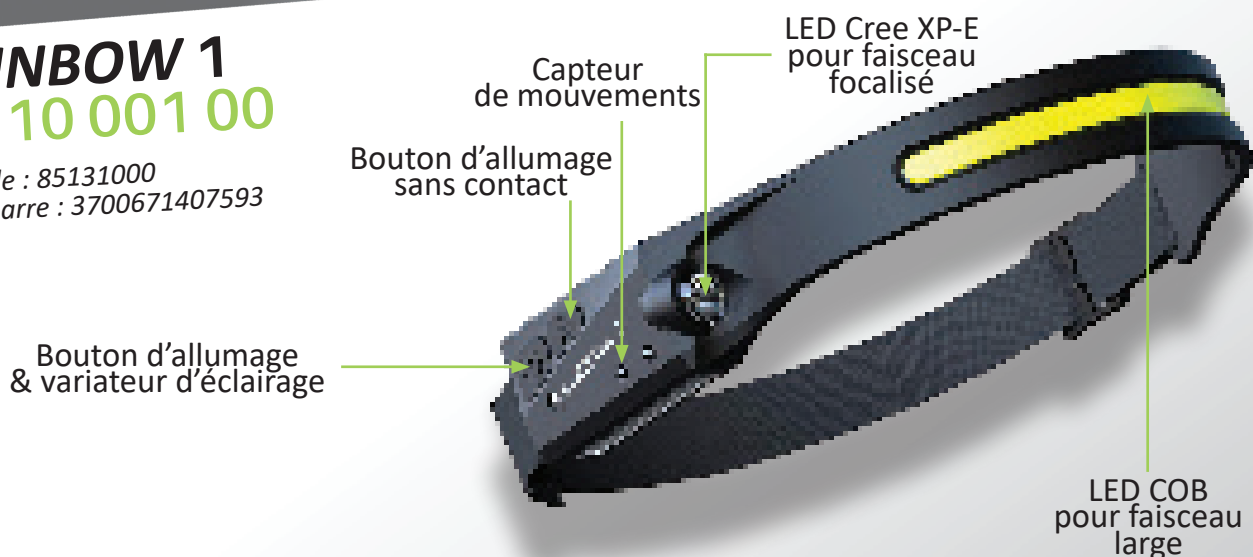

350
Lumens



75g
Poids
(avec batterie)



80M
Distance
max.
d'éclairage



IP64
Niveau
d'étanchéité



Batterie
Li-Po
(3.7V /
1200 mAh)



**Mode
SOS**



Allumage
**sans
contact**



1M
Résistance
aux chocs



Chargeur
**USB
Type-C**
(fourni)

	Luminosité	Autonomie
COB 100%	350 lumens	2.5 heures
COB 40%	150 lumens	5 heures
XP-E 100%	150 lumens	4 heures
XP-E 40%	60 lumens	8 heures

Temps de charge : 2.5 h

Indicateur de charge : Rouge = en charge
Vert = batterie pleine

Dimensions

Carton imprimé : 100 x 60 x 40 mm

Sécurité

Directive **2014/30/UE**
2001/95/UE
2011/65/UE
2012/19/UE



LED Risque(c) : Groupe 0 (aucun risque) - Aucune mesure de risque photobiologique sous le standard NF EN 62471.

Atouts

- Nombreux modes d'éclairage (faisceau large, faisceau focalisé, SOS).
- Très légère & confortable.
- Polyvalente.
- Apparence originale.
- Fonctionnalité SOS.
- Faisceau lumineux très large (jusqu'à 230° d'angle de faisceau).
- Facile à utiliser : seulement deux boutons.

Utilisation

Faisceau large pour travail à portée de main.
Faisceau focalisé pour travail à distance.
Mode SOS.

Types d'utilisation : artisanat, DIY, loisirs...