

## 特点

- 玻璃保险管
- 5 mm x 20 mm 保险管尺寸
- T 速度等级
- 防浪涌
- 低断开容量

**eaton Eaton 系列、2.5a 玻璃盒熔丝、5 x 20mm 、速度 t**

RS 号： 537-1486



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

# 保险管保险丝

## 商品描述属性 1

玻璃保险管熔丝特别适用于为设备或内部电路提供短路和过载电流保护。它们设计为强度较低的组件，当过大的电流通过时将会熔断。当熔断器烧断时，就需要更换熔断器才能使电路连接，并使电流流动。

## 一般规格

保险丝转速	t
主体材料	玻璃
类型	延时
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

## 电气规格

额定电流	2.5A
额定电压	250V 交流

## 机械规格

保险丝尺寸	5mm x 20mm
总长度	20mm
直径	5mm

## 认证


合规性 / 认证	curus, semko, vty, csa , ul, BSI , 以及 imq 和 ccc
----------	---

## 保险管保险丝




### Dimensions - mm

Drawing Not to Scale

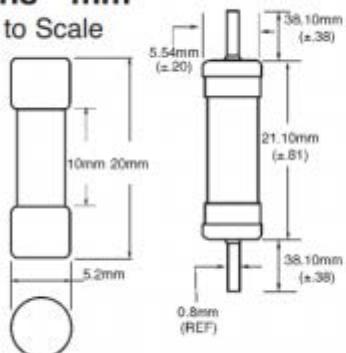

- Ratings above 4A have a 0.81mm diameter lead

### Nominal Time-Current Characteristics of S506-R

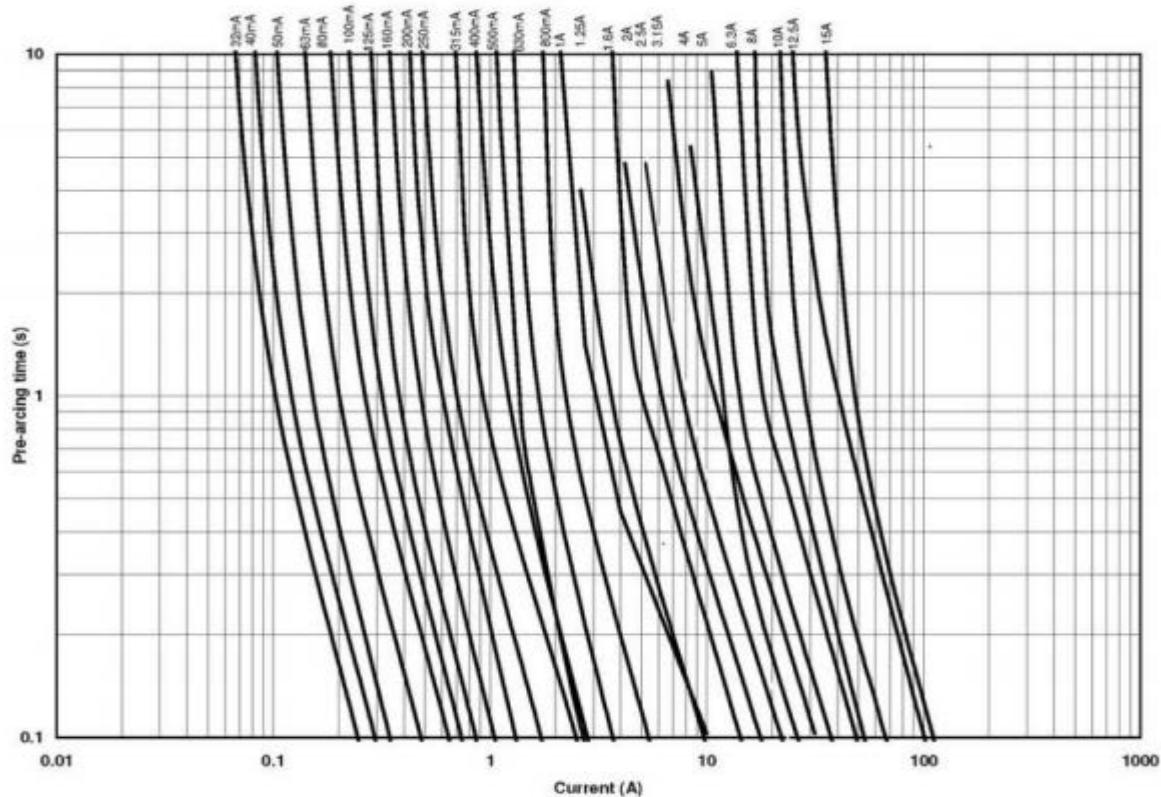

## 保险管保险丝

S506 Electrical Characteristics							
$I_n$	2.1 $I_n$ max	2.75 $I_n$		4 $I_n$		10 $I_n$	
	min	max	min	max	min	max	
32mA-100mA	2 min	200 ms	10 sec	40 ms	3 sec	10 ms	300 ms
125mA-6.3A	2 min	600 ms	10 sec	150 ms	3 sec	20 ms	300 ms
8A-15A	2 min	600 ms	10 sec	150 ms	3 sec	20 ms	300 ms