

特点

- M12、5极，插入式对包容式

RS M12 Pro 后部 m16x1.5mm 螺纹对 M12 母 5 引脚转换器

RS 号: 2055988



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS M12 Pro 到 female 转换器

产品说明

传感器 / 执行器控制柜馈通、插入式对包容式、5 极、M12、屏蔽、a 编码、双极 / 螺钉安装、带 M16 螺纹。

- IP67 保护
- 40°C 时额定电流为 4A
- $\geq 100\text{M}\Omega$ 绝缘电阻
- -25 至 85°C 工作温度范围

应用: - 通信和网络、感应和仪器仪表、工业

一般规格

额定工作电压	60 v
额定电流	4A
绝缘电阻	$\geq 100\text{ M}\Omega$
温度范围	-25°C ... +75°C
编码	a 编码
安装	双极 / 螺钉安装 M16 x 1.5
污染程度	3
消光循环	>100

材料规格

触点	铜锌
触点镀层	镀金
联系运营商	尼龙 66
o 形圈	nbr
壳体	镀镍黄铜
极	5.
联轴器螺母	镀镍黄铜


保护类别

保护等级	IP67
------	------

RS M12 Pro 到 female 转换器


其他信息

自定义关税号	85369090
--------	----------

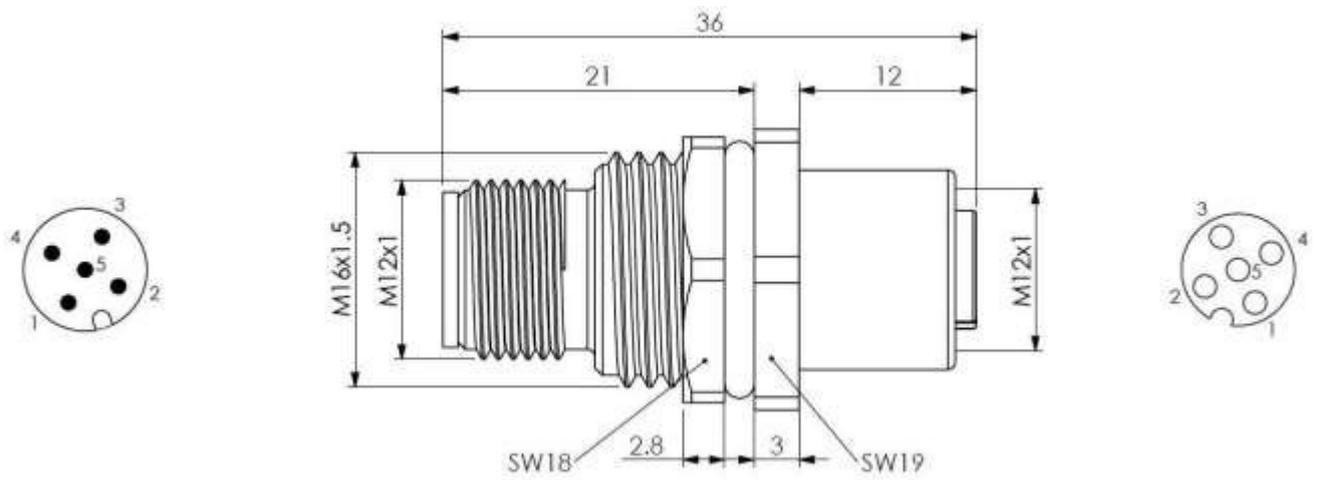

所有尺寸均以 mm 为单位。

电路图

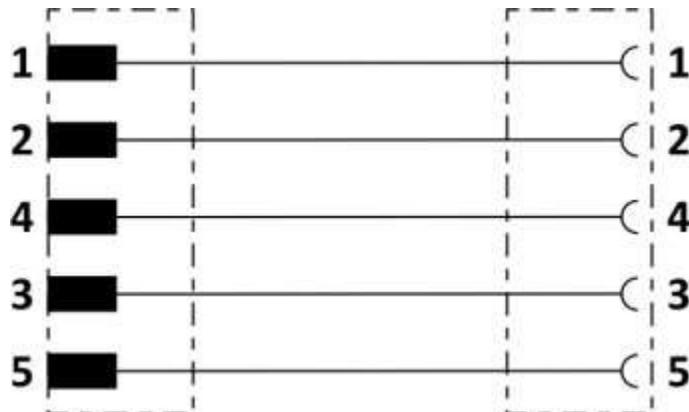

M12 插头和 M12 插座的触点分配。