

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子



3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，保险丝类型: CC型，标称工作电压: 600 V，额定电流: 30 A，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 25 mm²，接线容量： 1.5 mm²- 25 mm²，安装方式: NS 35/7.5, NS 35/15, 颜色: 黑色

优势

- 易于桥接
- 保险丝座，用于最高600 V的保险丝
- 用于10 x 38 CC熔断器，符合UL 4248-4标准
- 3位锁定型号

商业数据

订货号	3048603
包装单位	3 pc
最小订货量	3 pc
销售关键代码	BE1234
产品关键代码	BE1234
GTIN	4046356116015
单件重量(含包装)	153 g
单件重量(不含包装)	157.33 g
原产地	DE

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子



3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

技术数据

产品属性

产品类型	保险丝端子
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	4 W
保险丝	CC型

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	25 mm ²
螺纹	M5
紧固扭矩	2 ... 2.5 Nm
剥线长度	11 mm
塞规	B6
刚性导线横截面	1.5 mm ² ... 25 mm ²
横截面 AWG	14 ... 4 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	1.5 mm ² ... 25 mm ²
导线横截面 , 柔性[AWG]	14 ... 4 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1.5 mm ² ... 16 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1.5 mm ² ... 16 mm ²
包含插拔式桥接件在内的接线容量 , 刚性	10 mm ²
包含插拔式桥接件在内的接线容量 , 柔性	10 mm ²
2根横截面相同的导线 , 刚性导线	1.5 mm ² ... 4 mm ²
2根横截面相同的导线 , 柔性导线	1.5 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线 , 柔性 , 带套管但不带塑料套管	1.5 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线 , 柔性 , 带TWIN套管及塑料套管	1.5 mm ² ... 10 mm ²
标称电流	30 A (电流和电压取决于保险丝)
最大负载电流	30 A (电流和电压取决于保险丝)
额定电压	600 V (电流和电压取决于保险丝)
额定横截面	25 mm ²

尺寸

宽度	54 mm
高度	81 mm

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子



3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

NS 35/7,5深度	65.5 mm
NS 35/15深度	73 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
绝缘材料组	IIIb
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	125 °C

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 85 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 55 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子




3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

图纸

电路图

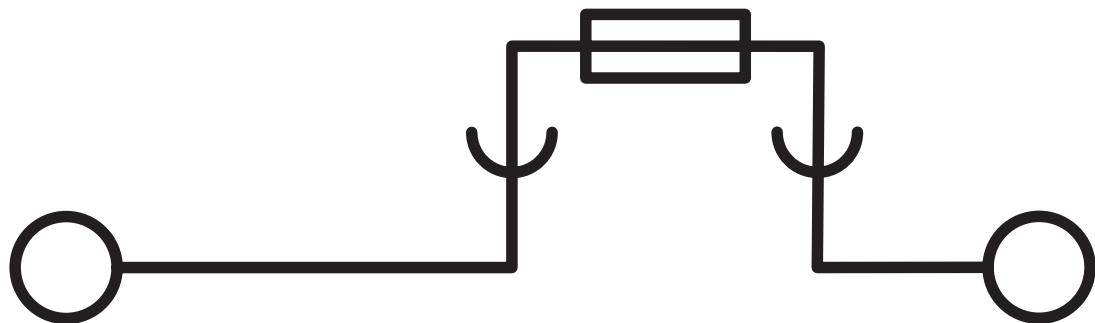

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子



3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

CSA	认证ID: 274201	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
		600 V	30 A	18 - 4	-
多导线连接		600 V	30 A	18 - 6	-

UL	UL认证	认证ID: E244294
----	------	---------------

EAC	EAC	认证ID: EACKZ 08593
-----	-----	-------------------

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子



3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-CC HESI N 3POL - 保险丝接线端子

3048603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048603>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn