

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2T07.10K0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2T07.1...>

お客様の製品:

---



## 45-2T07.10K0.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	カラーレス
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
レンズ 種類:	フロントベゼルレベル
レンズキャップ 色:	白
照光 色:	白

### 機械的特性

重量:	0.016 kg
-----	----------

## 周辺条件


IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：2 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

## 認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

## その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, カラーレス, プラスチック, 透明, 丸形, 黒, プラスチック, IP66、IP67、IP69K, 白
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

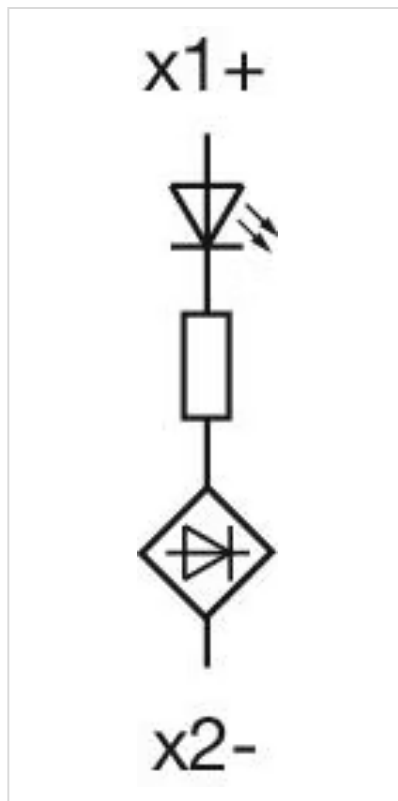

マウントカットアウト:



寸法図:

