

## CARATTERISTICHE

- Facile da montare, è sufficiente premere in posizione manualmente
- Profilo scanalato per mantenere il bordo in posizione
- Inserto in metallo integrato per una maggiore ritenzione
- Supporto filo ad anello
- Sezione di tenuta in gomma spugnosa per una maggiore tenuta e un maggiore assorbimento degli urti

## Striscia di Protector bordi in gomma nera RS Pro, 20m x 15,6 mm x 8,5 mm

Codice RS: 619-1708



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Striscia di protezione bordi flessibile di alta qualità RS PRO o striscia di bordatura realizzata in gomma EPDM con una sezione di sigillatura in gomma espansa cava attaccata. La striscia di protezione bordi in gomma ha due funzioni; il proteggi bordi copre e protegge i bordi affilati delle lamiere quali pannelli in metallo e la sezione in gomma espansa offre una sigillatura aggiuntiva. Il design robusto della striscia di protezione bordi è composto da un inserto metallico a U coperto da un rivestimento in EPDM nero estruso. Un porta fili ad anello è incorporato all'interno della striscia. La striscia di protezione bordi viene semplicemente premuta in posizione con le mani, mentre le labbra del rivestimento EPDM e i denti nell'inserto in metallo fissano il bordo inserito in posizione sfruttando l'effetto di serraggio. Non sono necessari ulteriori lavori preparatori, attrezzi o adesivi

## Specifiche generali


<b>Tipo di prodotto</b>	Protector. Bordi
<b>Materiali</b>	Gomma EPDM
<b>Colore</b>	Nero
<b>Applicazioni</b>	Industria ferroviaria, costruzioni navali, edifici, costruzione di macchine

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensioni</b>	20mx 8,5 mm x 15,6 mm
<b>Lunghezza</b>	20m
<b>Larghezza</b>	8.5mm
<b>Altezza</b>	15.6mm
<b>Gamma di serraggio</b>	1-2mm
<b>Modifica della durezza</b>	+5SHORE
<b>Resistenza all'ozono</b>	Sì

## Omologazioni

<b>Conformità/certificazioni</b>	Certificato di conformità RoHS
----------------------------------	--------------------------------

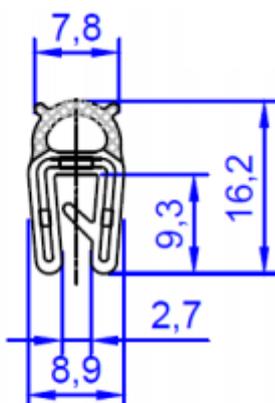

Clamping Range 1-2mm  
Black EPDM 60  $\pm$ 5 Shore,  
Including Looped Wire Carrier  
& Hollow Sponge Sealing Section