

## FICHE TECHNIQUE


# JIS Thermocouple Standard connecteurs fil rapide

Types de K, J, T, E, R/S et B  
 (Code de couleur JIS)



- Connecteur standard avec tour solide plug broches
- Connexion facile « jab-in » pour la terminaison rapide, il suffit de pousser câblage et serrer la vis
- Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, R/S et B
- Pour Types K, J, T & E contacts sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Couleurs codées conformément à la norme JIS
- Température maximale continue 220° C

T/C Type	Code de couleur (JIS)	+Positive Contact (alloy type)	-négatif Contact (alloy type)	Fabrication Reference	Allied code	RS order Code
K	bleu	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	JS-K-MQ	70652371	<b>771-8972</b>
J	jaune	+Iron	-Copper Nickel	JS-J-MQ	70652368	<b>771-8963</b>
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	JS-T-MQ	70652373	<b>771-8979</b>
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	JS-E-MQ	70652370	<b>771-8969</b>
R/S	Noir	+Copper	-Copper Alloy	JS-R/S-MQ	70652372	<b>771-8975</b>
B	gris	+Copper	-Copper	JS-B-MQ	70652369	<b>771-8966</b>

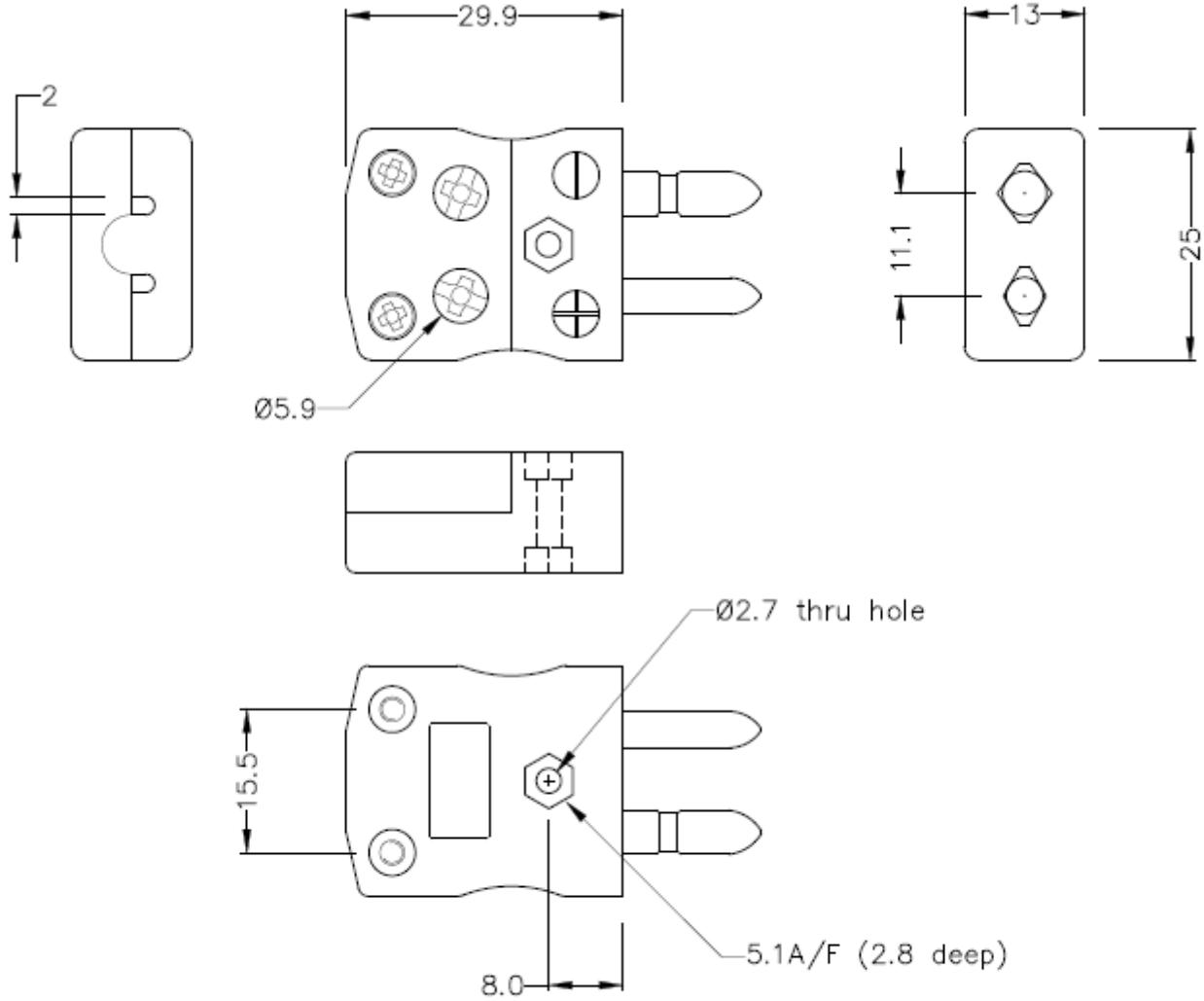

### **Standard in-line Plug - Quick Wire**

(dimensions in mm)