

DOWNLIGHT CIO DIMMERABILE


4126219

16 W - 1500lm - 3000K

IP20

50.000 H

 DIMMABLE

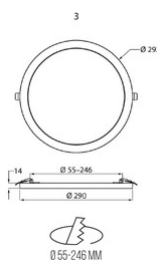

DIMENSIONI	A	B	C
1	14	---	290

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	4126219
Ean	6435200237583
Famiglia	DOWNLIGHT CIO DIMMERABILE
Tecnologia	LED
Temperatura esercizio (°C)	0 - +35

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	10

DATI ILLUMINOTECNICI	
Kelvin (°)	3000
Lumen	1500
Fascio luminoso (°)	100
Ef(cacia luminosa (lm/W)	93,75

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	16
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50
Diametro foro (mm)	246
Compatibile dimmer	SI

DOWNLIGHT CIO DIMMERABILE

4126219

16W - 1500lm - 3000K

- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 14mm
- Montaggio a superficie con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø55-246mm (a seconda del modello)
- Dimmerabile (TRIAC)