


MERKMALE

- Die Leiterstrandung ist flexibel,
- Ölbeständig mit Temperaturen bis zu 60 °C.
- Hergestellt in Großbritannien
- Verschiedene Mantelfarben
- Geeignet für Verdrahtungsschaltungen

RS PRO Grün/Gelb Tri-Rated-Kabel, 1,5 mmmmm2 CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100 m

RS Best.-Nr. 180-5955

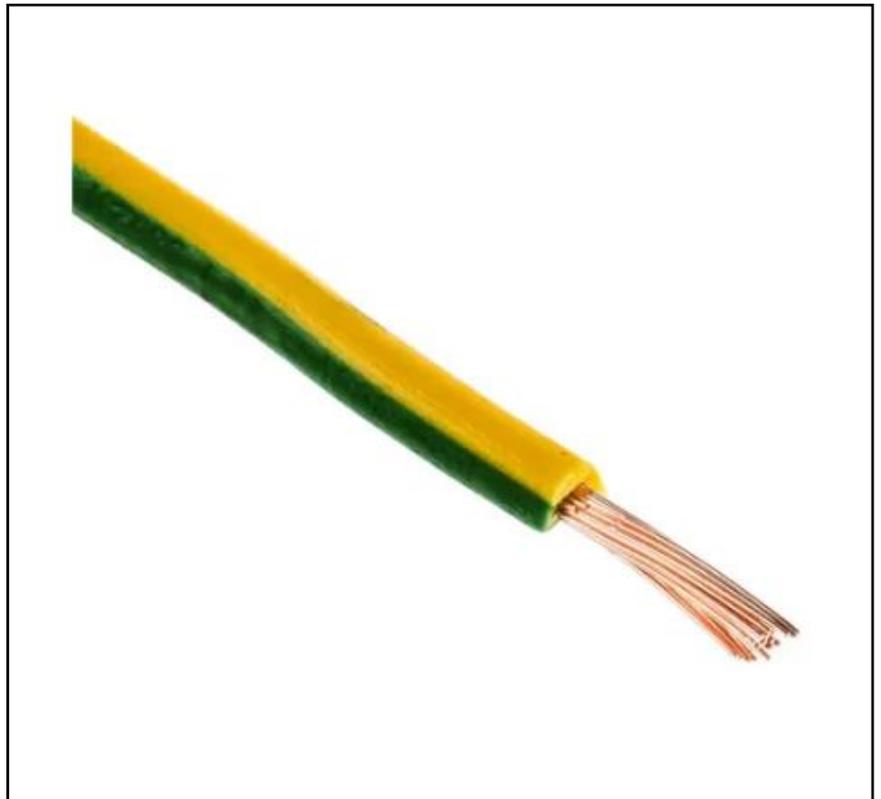

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Unser RS PRO Tri-Rated-Kabel wurde für den Einsatz in elektrischen Geräten entwickelt, am häufigsten für Verdrahtungselemente, die Schaltanlagen enthalten. Das Kabel ist außerdem hervorragend für interne Verbindungen in Gleichrichteranlagen, Motorstarter und Controllern. Unsere RS PRO tri-rated Kabelserie verfügt über äußerst Durable Drähte, die aus flexiblem Kupfer bestehen und mit einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges Polyvinylchlorid) ummantelt sind. Die hohe maximale Betriebstemperatur von 105 °C ermöglicht den Einsatz mit einer Vielzahl von Anwendungen wie Schaltschränken. Tri-rated RS PRO Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenfarbigen HR-PVC-Ummantelungen erhältlich, einschließlich blau, schwarz, rot, braun, grün, gelb und vielen mehr, um eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen

Allgemeine

Typ	Dreifach ausgelegt
Dreifach ausgelegt	Ja
Mantelfarbe	Gelb/Grün
Brandverhalten	Flammhemmend
Anwendungen	Schaltschränke, industrielle Elektroinstallationen, kleine elektronische Geräte, Relais- und Messtafeln, Steuermessung, Motorstarter

Elektrische

Nennspannung	1 kV dc, 600 V ac
Nennstrom	21A
Leitermaterial	Kupferfett
Isoliermaterial	PVC

Mechanische

Länge	100m
Querschnittsfläche	1,5mm ²
Außendurchmesser	3,3mm
Aderlitzen	30/0.25 mm
Größe der Litzen	0,25mm
Gewicht	23kg/km

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	105 °C
Maximale Leitungstemperatur	60 °C in Öl

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, UL, BSI, RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS6231



Stock number:	180-5946	Black tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5947	Blue tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5949	Brown tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5969	Green tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5955	Green/yellow tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5953	Grey tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5952	Orange tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5945	Pink tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5950	Red tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5971	Violet tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5948	White tri-rated cable 1.5mm 100m
	180-5951	Yellow tri-rated cable 1.5mm 100m