


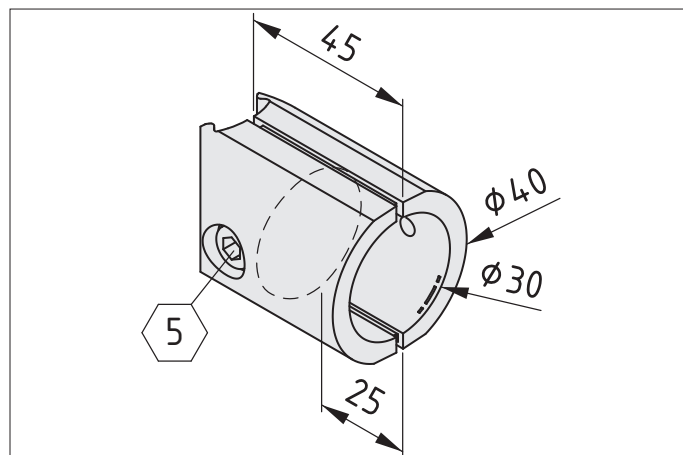

Die universelle 90°-Verbindung: Der Verbinder D30 aus Aluminium-Druckguss sorgt für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten. Er stellt eine formschlüssige Verbindung mit der Kontur eines Profilrohrs D30 oder Profils 6 D30 her.

An Knotenpunkten können bis zu vier Verbinder an einem Profilrohr montiert werden. Es werden keine speziellen Verbinder benötigt! Der Verbinder D30 besteht aus zwei Halbschalen, die Rohre und Profilrohre D30 in Außenspanntechnik für sicheren Halt umfassen.

Der Verbinder D30 wird vormontiert geliefert, was Zeit bei der Montage spart. Die Verbindung hält sofort nach dem Festziehen, so dass eine einzige Person zum Aufbau eines Gestells genügt.



Lieferumfang

vormontiert
2 Verbinderhälften, GD-Al, natur
Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.623.56](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.623.56
Liefereinheit	1 Stück
Lieferzustand	vormontiert
Gewicht	105,0 g
Moment	10 Nm

Zubehör	
0.0.624.11	Abdeckkappe D30 R, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.39	Verdrehsicherung 6 D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.40	Verdrehsicherung 6 D30-45°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.642.62	Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.51	Adapter 8 D30
0.0.630.61	Rohradapter D30
0.0.653.24	Adapter 8 80 D30
0.0.725.24	Profil 8 40x40 1N D30 leicht, natur
0.0.026.29	Schraubendreher mit Quergriff SW5