

FBS 4-6 - 插拔式桥接件

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030255>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 红色



优势

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

商业数据

订货号	3030255
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码98 (C-1-2019)
GTIN	4017918188573
单件重量 (含包装)	3.81 g
单件重量 (不含包装)	3.8 g
关税号	8538900000
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	跳线
位数	4
针距	6.2 mm

电气特性

最大负载电流	32 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	----------------------------------------------------------------

连接数据

最大负载电流	32 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	----------------------------------------------------------------

尺寸

宽度	23.1 mm
高度	23 mm
针距	6.2 mm

材料规格


颜色	红色
标识材料	铜
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

图纸

示意图

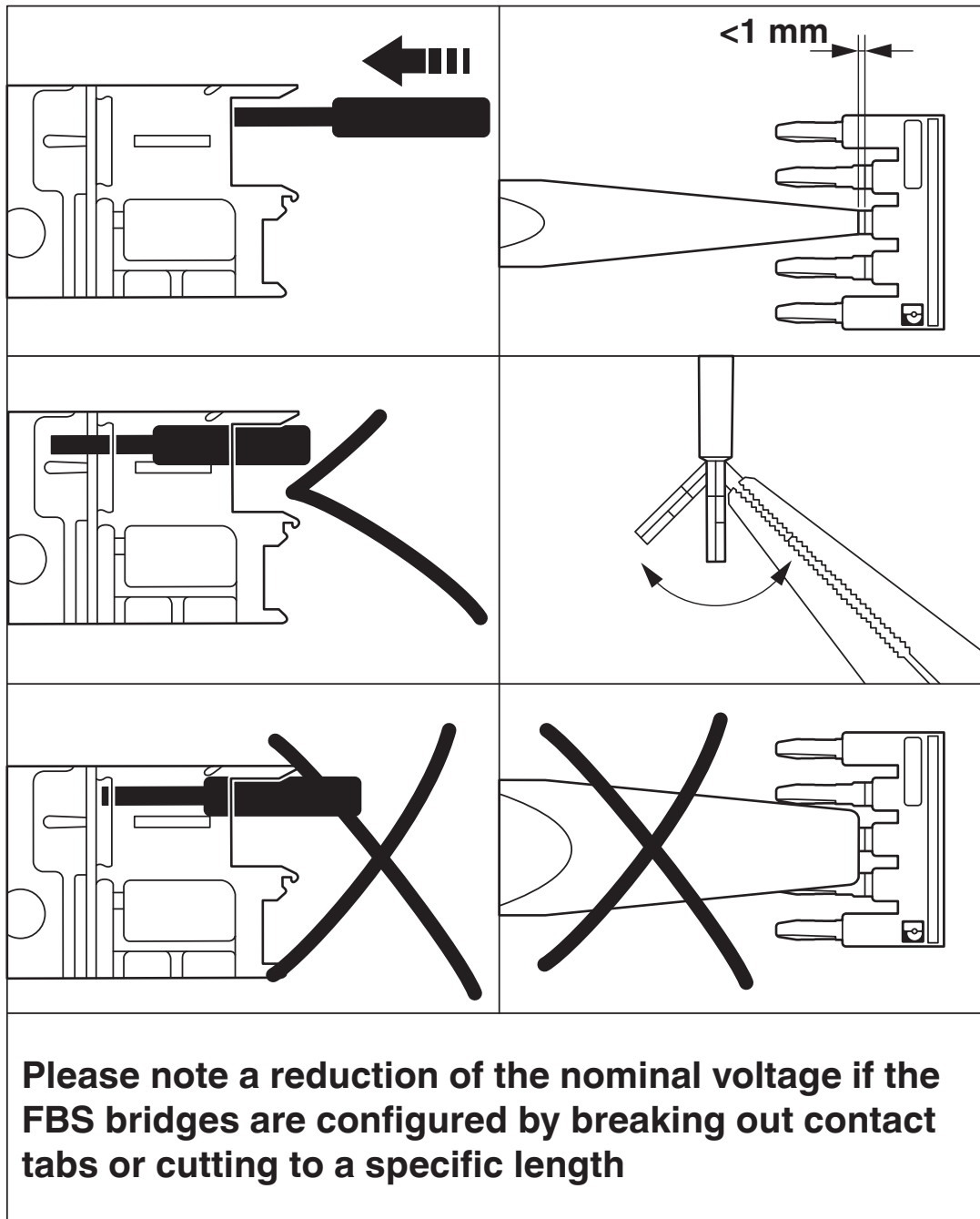

FBS 4-6 - 插拔式桥接件

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030255>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 4-6 - 插拔式桥接件

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030255>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

FBS 4-6 - 插拔式桥接件

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030255>



附件

CUTFOX-FBS - 前切刀

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212124>



切割工具，用于将跳接条单独的从FBS...插入式桥接件和EB...边插式桥接件上分离

FBSC - 保护盖

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012325>



盖罩，使用定长剪切的FBS ...-5和FBS ...-6桥接件时可提供可靠的防触电保护，颜色：红色

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn