

照光エレ
メント販売事業者
Rs-online

45-320.2H12

<https://rs-online.eao.com/component/45-320.2H...>

お客様の製品:



45-320.2H12 照光エレメント

読み込み中...

取付け

コンポーネント 取付けタイプ:

ベース取付け

操作・表示部分

照光 色:

緑

電気的特性

定格電圧:

24 - 240 V AC/DC

サージ電圧耐性:

4 kV

Lumi. 輝度:

900 - 1400 mcd

機械的特性

端子:

ねじ端子

端子詳細 1:

ソリッド 2 x (1.0 ~ 1.5mm²)
- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²)

端子詳細 2:

細径撚り線
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²)
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm²)
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量:

0.02 kg

認証

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他


簡単な説明:

照光エレメント, ねじ端子, 緑, 24 - 240 V AC/DC, ベース取付け

ヒント:

照光エレメント ベースマウントは、エンクロージャーのみで使用可能

配線図:

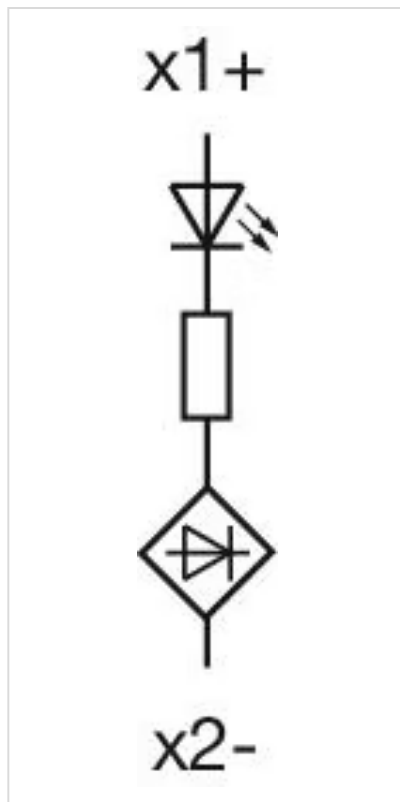

寸法図:

