

alarme intrusion filaire

déTECTEURS, avertisSEURS




Emb.	Réf.	Détection d'ouverture périmetrique intérieure
	431 00	Raccordement sur bornier dédié avec câble alarme 6 fils 6/10, réf. 433 95 (p. 600) Distance maxi d'une boucle : 1000 m
10	431 00	DéTECTEURS magnétiques d'ouverture DéTECTEUR magnétique saillie agréé NF et A2P type 1 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant 1 aimant mobile à fixer sur le battant
10	431 01	DéTECTEUR magnétique encastré Pour surveillance des portes non magnétiques Dim. : Ø8 mm - long. : 30 mm
1	431 08	DéTECTEUR magnétique pour porte de garage 1 sabot à fixer sur le sol. 1 aimant à fixer sur la porte Livrée avec 1 câble de branchement avec gaine acier
1	431 10	DéTECTEUR bris de glace DéTECTION assurée sur un rayon de 1,5 m DéTECTION ultrasonique créée par la coupure du verre Fixation sur la vitre par collage (adhésif livré)
1	431 12	Tapis contact Se place sous objet à protéger ou sous moquette et tapis placés sur le chemin d'accès
	432 60	Avertisseurs Pour risques courants Raccordement sur bornier dédié avec câble 6 fils 6/10° réf. 433 95 (p. 600) Autoprotégés à l'ouverture et à l'arrachement sauf réf. 432 61
1	432 60	Sirène intérieure / extérieure agréée NF et A2P type 2 113 dB à 1 m (+/- 2 dB) autoalimentée Livrée sans batterie (réf. 433 40, voir p. 600) IP 43 - IK 08
1	432 61	Sirène intérieure 113 dB à 1 m (+/- 2 dB) non autoalimentée
1	432 63	Sirène extérieure avec flash agréée NF et A2P type 2 110 dB à 1 m (+/- 2 dB) autoalimentée Livrée sans batterie (réf. 433 40, voir p. 600) IP 43 - IK 08. Durée du flash : 5 min
	432 76	Transmission téléphonique Permet la transmission de messages vocaux personnalisables par l'utilisateur Non compatible avec Numéris ou un service de télésurveillance Raccordement prioritaire par bornier sur l'arrivée téléphonique Usage non conseillé avec des détecteurs de gaz conformément à la norme EN 50244
1	432 76	Transmetteur vocal 2 entrées, 2 messages, 4 numéros de téléphone Batterie non fournie (réf. 433 40 p. 600) Dim. : 327 x 250 x 93 mm
1	432 77	Carte pour alerte vocale S'insère dans les centrales 3 ou 6 boucles réf. 432 03/05 (p. 600). 4 messages, 4 numéros de téléphone. Livrée avec un haut-parleur

alarme intrusion filaire

■ Principe général d'installation et de câblage

Exemple d'installation complète avec centrale multi-détection 6 boucles

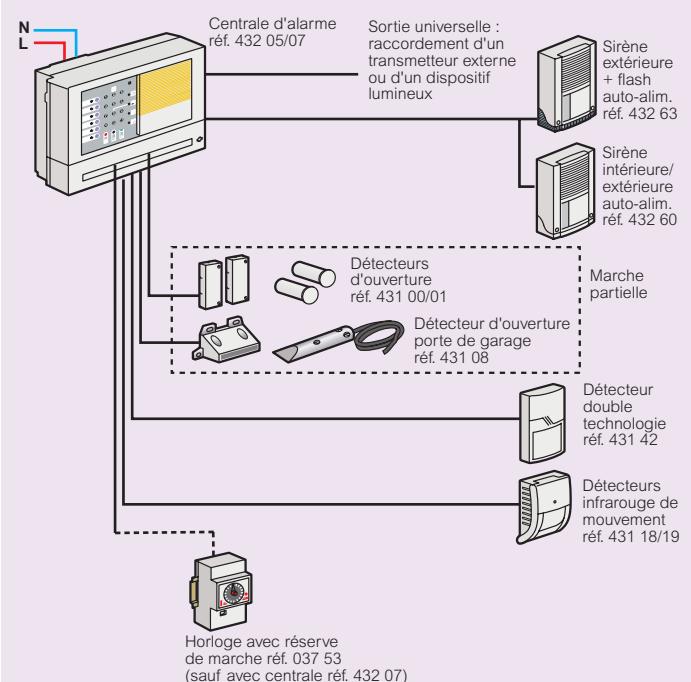

■ Cotes d'encombrement et caractéristiques techniques

Cotes et consommations

Désignation / fonction	Réf.	Cotes (mm)	Conso (mA) en veille
centrale 6 boucles	432 05		40
centrale 6 boucles	432 07	290 x 210 x 90	40
centrale 3 boucles	432 03		30
déTECTEUR infrarouge	431 18	105 x 82 x 40	15
déTECTEUR infrarouge	431 19		15
déTECTEUR double technique	431 42	130 x 75 x 40	32
déTECTEUR d'ouverture	431 00	69 x 40 x 19	0
déTECTEUR d'ouverture	431 01	30 x Ø8	0
déTECTEUR porte de garage	431 08	180 x 45 x 14 140 x 46 x 30	0
déTECTEUR bris de vitre	431 10	30 x 30 x 10	0
tapis contact	431 12	700 x 400 x 4	0
sirène intérieure/extérieure	432 60	246 x 175 x 76	11
sirène extérieure avec flash	432 63		11
sirène intérieure	432 61	143 x 121 x 62	0
transmetteur téléphonique	432 76	327 x 250 x 93	75
déTECTEUR technique	695 94	Programme Plexo	0,1
pour congélateur	882 18	Programme Céliane	-
	744 76	Programme Mosaic	-
déTECTEUR technique de gaz	695 92	Programme Plexo	170
	675 23/24	Programme Céliane	
déTECTEUR technique d'inondation	675 22	Programme Céliane	-
	744 77	Programme Mosaic	-
déTECTEUR technique de fumée	695 93	Programme Plexo	0,1
batteries	433 40	96 x 47 x 55	-
	433 41	152 x 65 x 100	-

Autonomie

Centrales 6 boucles réf. 432 05/07 avec batterie 12 V - 7 Ah

6 boucles	
consommation maxi	en veille
pour une autonomie de 36 h	170 mA
pour une autonomie de 12 h	510 mA

L'autonomie sera réduite en cas de déclenchement d'alarme

Centrales 3 boucles réf. 432 03 avec batterie 12 V - 1,2 Ah

3 boucles	
consommation maxi	en veille
pour une autonomie de 12 h	80 mA

L'autonomie sera réduite en cas de déclenchement d'alarme