


### Messleitung SLK4...-E...


Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

#### SLK4...-E...

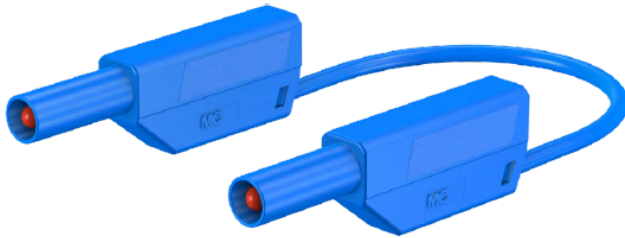

### Test Lead SLK4...-E...

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone with stackable Ø 4 mm MULTILAM plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

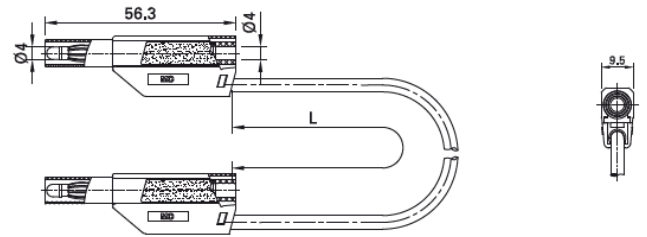

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] <sup>1)</sup> Lead lengths L [cm] <sup>1)</sup>	*Farben <sup>1)</sup> *Colors <sup>1)</sup>																
SLK425-E/N	28.0125-□*	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	PVC 2,5 mm <sup>2</sup>	Ni CE c UL us	<table border="1"> <tr> <td>025</td> <td>050</td> <td>075</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> </tr> </table>	025	050	075	100	150	200	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
025	050	075																				
100	150	200																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	28	29																		