

HC-COM-HCWS-PLR-BK - 保护盖

1079394

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079394>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 COM , 带单锁扣 , 保护盖板材料: PA , 高度: 20.5 mm , 开槽连接块: 是 , 标准 , 用于孔式插芯



商业数据

订货号	1079394
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
GTIN	4055626799209
单件重量 (含包装)	23.4 g
单件重量 (不含包装)	22.22 g
原产地	CN

HC-COM-HCWS-PLR-BK - 保护盖

1079394

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079394>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
系列	HC-COM
应用	标准
类型	COM
配有固定绳	是
密封	是

尺寸

尺寸图	
宽度	39 mm
高度	20.5 mm
长度	45.8 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
密封材料	NBR
保护盖板材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
锁紧类型	锁扣

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-HCWS-PLR-BK - 保护盖


1079394

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079394>



图纸

尺寸图

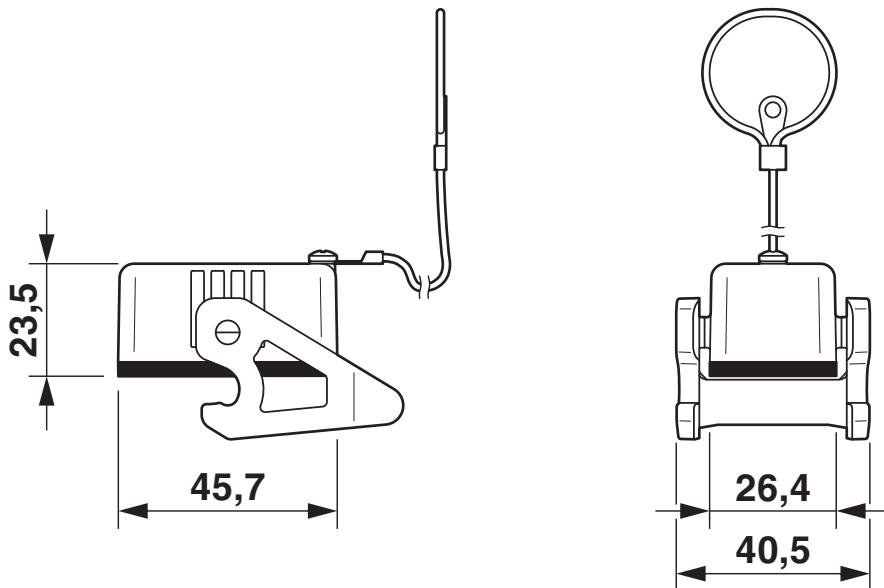

尺寸图

HC-COM-HCWS-PLR-BK - 保护盖

1079394

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079394>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-COM-HCWS-PLR-BK - 保护盖

1079394

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079394>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn