

R...Douilles\_1/4\_MM

# Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm



## Description

Forgées en acier au chrome-vanadium. Surface drive SAM.

Maintien de la douille sur les accessoires 1/4 par bille.

Présentation chromée polie brillante.


Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 1711-1

NF ISO 2725-1

## Données techniques

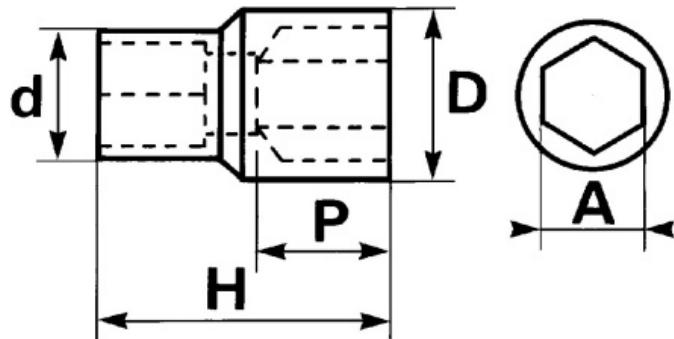

Référence	A mm	D mm	d mm	H mm	P mm	Poids g	Garantie
R-3,2	3,2	5,8	12	25	2,5	9	Garantie SAM OUTIL
R-3,5	3,5	5,8	12	25	2,5	9	Garantie SAM OUTIL
R-4	4	6,8	12	25	3	9	Garantie SAM OUTIL
R-4,5	4,5	8,1	12	25	4	9,5	Garantie SAM OUTIL
R-5	5	8,1	12	25	4	10	Garantie SAM OUTIL
R-5,5	5,5	8,7	12	25	4,5	10	Garantie SAM OUTIL
R-6	6	9,3	12	25	5	10	Garantie SAM OUTIL
R-7	7	10,8	12	25	5,5	12	Garantie SAM OUTIL
R-8	8	12	12	25	6	12	Garantie SAM OUTIL
R-9	9	13	12	25	6,5	14	Garantie SAM OUTIL
R-10	10	14,5	12	25	7	15	Garantie SAM OUTIL
R-11	11	15,8	14	25	8	18	Garantie SAM OUTIL
R-12	12	17	15	25	9	22	Garantie SAM OUTIL
R-13	13	18	15,5	25	10	25	Garantie SAM OUTIL
R-14	14	19,7	16	25	11	26	Garantie SAM OUTIL
R-15	15	19,7	16	25	12	27	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2020

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2020

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2020

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2020

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)