


## Flexible Kabelbündelhalter Heladuct HTC

### Hauptmerkmale

Die Kabelbündelhalter HTC sind zur platzsparenden, übersichtlichen Kabel- und Leitungsführung. Auf der ganzen Länge können diese ein- und ausgeführt oder verzweigt werden. Durch ihre Flexibilität ist eine Installation auch im 90° Winkel möglich. Die selbstklebenden Halter sind schraubbar und durch einen Klebestreifen schnell und bequem fixierbar. Die hochwertige, geschäumte Klebeschicht gleicht Unebenheiten des Untergrundes aus und überzeugt vor allem auf pulverlackbeschichteten Oberflächen.

### Anwendungen



In Schalt- und Steuerschränken sowie z.B. in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.

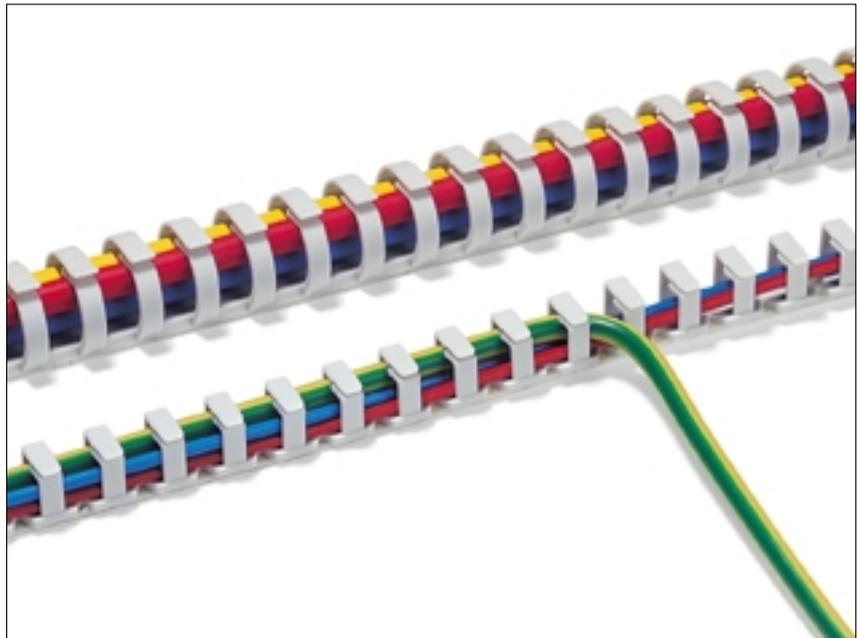

Übersichtliche Kabel- und Leitungsführung mit dem flexiblen Kabelbündelhalter Heladuct.

Flexible Kabelbündelhalter Heladuct HTC	
Material	<b>Polypropylen (PP)</b>
Farbe	<b>weiß (WH)</b>
Betriebstemperatur	<b>-20 °C bis +70 °C</b>
Kleber	<b>selbstklebend (SK)</b> <b>Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyurethanschaum</b>
Brandausbreitung	<b>selbstverlöschend nach UL94 V2</b>
Zulassungen	<b>UL</b>

**HF**  
(halogenfrei)

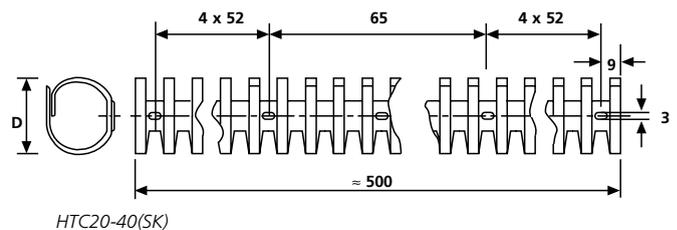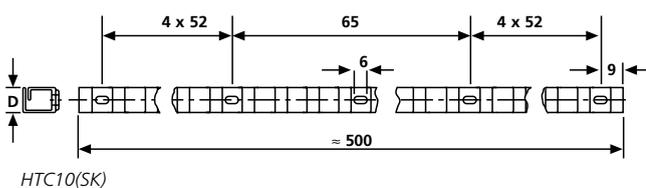

### Typenbezeichnung und technische Daten

Bestell-Nr.	Typ	Innen Ø D	Fassungsvermögen in Stk. Anzahl Leitungen			Max. Belastung bei 70°C befestigt bei 500 mm Länge in g
			0,75 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	
<b>schraubbar</b>						
164-10008	<b>HTC10</b>	9 x 11	9	6	4	100
164-20008	<b>HTC20</b>	20	32	22	14	300
164-30008	<b>HTC30</b>	30	67	50	34	650
164-40008	<b>HTC40</b>	40	–	81	60	1100
<b>selbstklebend</b>						
164-10108	<b>HTC10SK</b>	9 x 11	9	6	4	100
164-20108	<b>HTC20SK</b>	20	32	22	14	300
164-30108	<b>HTC30SK</b>	30	67	50	34	500
164-40108	<b>HTC40SK</b>	40	–	81	60	400

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung in Längen von 500 mm.

**SK** selbstklebend