

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [12686FRFE](#)



RAD B 200X50/60 ROLLENLAGER RUECKENLOCH-GH M22 F.12 + FESTST.

Rad Serie B

Schwarzer Vollgummiring und gepresste, geschweisste Stahlblechscheibe. Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager; Standard Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)- Lagerbuchse. Lagerung: Rollenkorblager.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehäuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish: verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.
Rueckenloch Gehäuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	200 mm
Laufbreite	E	50,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		3,430 kg
Nabenlänge	L	60 mm
Gesamtbauhöhe	H	240 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	59 mm
Gabelbreite	U	60 mm
Tragfähigkeit		230 kg

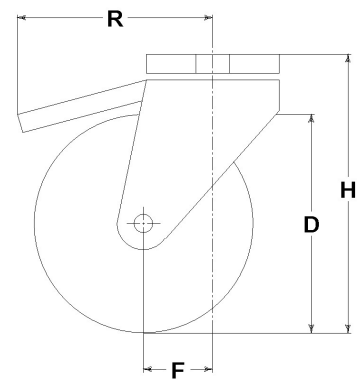

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [12086](#)

Basisausführung: [12686FE](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [12686PFFE](#)

Ausführung mit Fußschutz: [12686PPFE](#)

Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fadenschutz: [12686FRPFFE](#)

Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fußschutz: [12686FRPPFE](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).