


Merkmale

- Hergestellt aus: Stahl
- Farbe: Gelb
- Modulare Sicherheitsbarrieren

RS PRO Schutzbarriere Stahl Gelb Sicherheits-Absperrung

RS Best.-Nr.: 174-5912, 174-5913, 174-5914, 174-5915, 174-5920, 174-5916, 174-5917, 174-5918, 174-5919, 174-5921

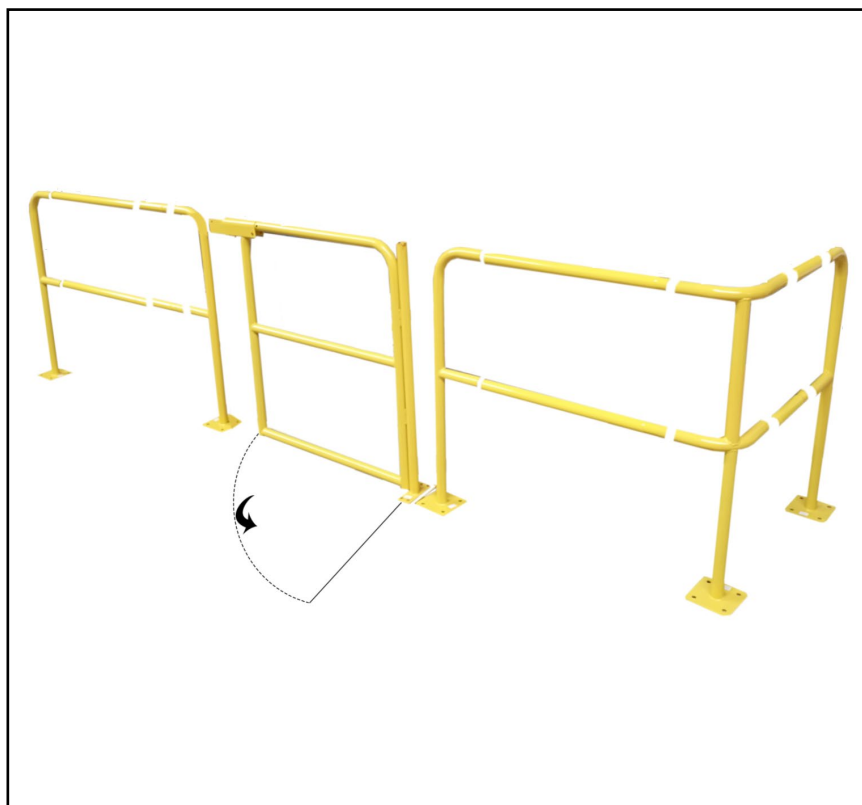

Professionelle Produkte von RS PRO bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die RS PRO Stahlschutzbarriere – Fabriken und Anlagen benötigen diese besondere Aufmerksamkeit und daher müssen Ausrüstungen installiert werden, die speziell auf die Sicherheit der Arbeiter und den Schutz der Maschinen oder Anlagen ausgelegt sind.

Allgemeine Spezifikationen

Material	Stahl
Barriertyp	Schutzbarriere
Charakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Modulare Sicherheitsbarrieren für den Schutz von Industrieanlagen • Stahlrohrdurchmesser 40mm mit 14 x 14cm Montageplatte • Phosphatierung vor dem Lackieren, erhöht die Korrosionsbeständigkeit und Lackhaftung • 2 schwarze Aufkleber werden mit jedem Element mitgeliefert. • Plattformen mit abgerundeten Kanten • Optionale Befestigungselemente • Schließen der Tür mit nicht mitgelieferten Kipp- oder Vorhängeschlossern
Farbe	Gelb

Ähnliche Produkte

RS Best.-Nr.:	EAN	Typ	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
174-5912	3321360022417	Extension MF	650	--	0,8
174-5913	3321360022431	Extension MF	250	--	0,25
174-5914	3321360022424	Extension MM	700	--	0,9
174-5915	3321360022448	Extension MM	300	--	0,4
174-5920	3321360026033	Stop post for door	--	1000	3,4
174-5916	3321360022387	Angle post	200 / Sheath : 160	1000	3,06
174-5917	3321360022363	Door	--	1000	6,6
174-5918	3321360022370	Start post	200 / Sheath : 160	1000	2,54
174-5919	3321360022394	Post 2 sides	380 / Sheath : 170	1000	3,11
174-5921	3321360022400	Post 3 sides	380 / Sheath : 170 / 160	1000	3,51