

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-290K.1000.116



<https://rs-online.eao.com/component/45-290K.1...>

お客様の製品:



45-290K.1000.116 アクチュエーター

読み込み中...

前面

| | |
|-------------|-----------|
| フロント寸法: | Ø 29,5 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

機械的特性

| | |
|---------------|-----------------|
| スイッチング動作: | レスト (a) - モメンタリ |
| スイッチング ポジション: | 2ポジション |
| スイッチング角度: | 45° 背面 |
| 機械的寿命: | 操作回数100万回 |
| 使用周波数: | 1 800/h |
| 重量: | 0.054 kg |

周辺条件

| | |
|-----------|-----------------------|
| IP前面保護等級: | IP66、IP67、IP69K |
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 70 ° C |
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 80 ° C |

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 10 ~ 500Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, \varnothing 22.3 mm, \varnothing 29,5 mm, 丸形, 黒, プラスチック, レスト (a) - モメンタリ, IP66、IP67、IP69K

ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 標準ロック RONIS T254

スイッチングポジション:

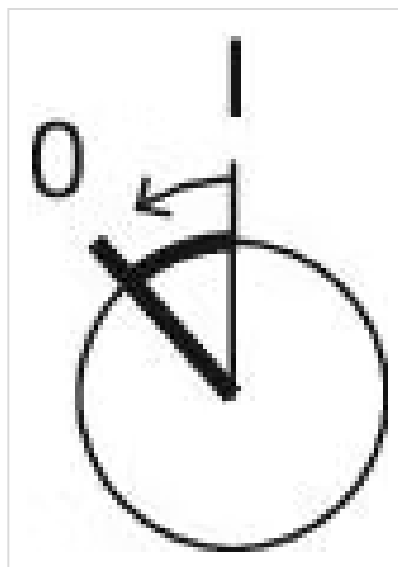

配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

