

uvex i-3



- confort de port optimal pour toutes les formes de visage
- sans métal
- taille standard (existe en taille s sous la référence 9190.086)
- protection fiable grâce à une excellente stabilité de la lunette, l'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel pour toutes les formes de visage
- pont de nez et embouts des branches souples pour un confort élevé et sans point de pression

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte gris solaire 23%

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-3 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.



uvex i-3	
N° d'article	9190.281
Traitement	uvex supravision excellence filtre solaire
Taille	standard
Normes	EN 166, EN 172
Monture	noir, gris clair W 166 FT CE
Écran	PC gris solaire 23% UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE
Poids	30 g
Conditionnement	5




Oculaires enveloppants



Branches et embouts Softflex





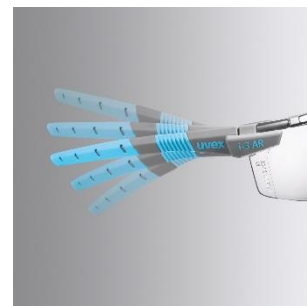

Pont de nez souple



Branches flexibles

Accessoires complémentaires

	Cordon avec réglage individuel pour uvex i-3 et uvex i-3 s	
	N° d'article	9958.009
	Conditionnement	10
	Armature pour uvex i-3	
	N° d'article	9190.001
	Conditionnement	20
	Écran de remplacement pour uvex i-3	
	N° d'article	9190.258
	Traitement	uvex supervision excellence
	Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24

	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.